



Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Nur mit Originalzubehör laden.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.

Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!



Entsorgung:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bitte Lampe nur im entladenen Zustand bei der Rücknahmestelle abgeben.

KUNZER GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstnig



KUNZER


Qualität verbindet

PLI-7

Arbeitslampe mit COB-Technik und Induktionsladestation



- 300 Lumen Arbeitslicht
- 70 Lumen Kopfstrahler
- 3,7 V; Li-Ion Akku 2.200 mAh
- Leuchtdauer: 3 Std. Arbeitslicht
9 Std. Kopfstrahler
- Magnet in Lampe und Ladestation
- 2 Stück 360° drehbare, ausklappbare Aufhängehaken
- 180° schwenkbares Gehäuse
- Induktionsladestation im Lieferumfang enthalten

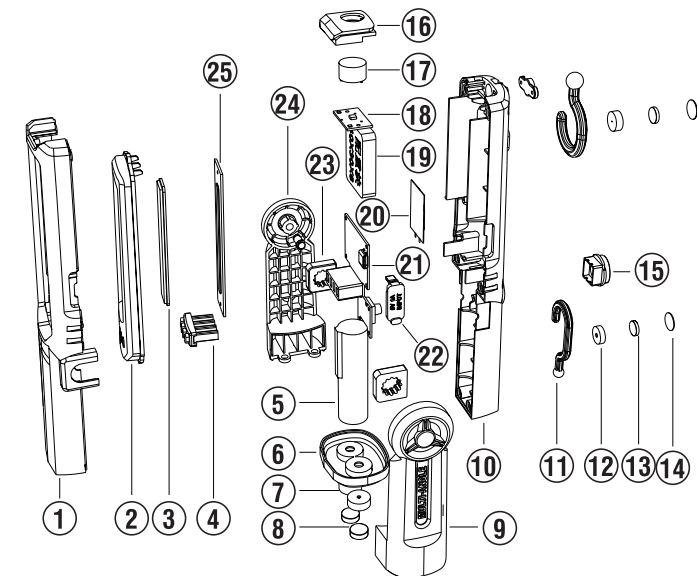

Explosionszeichnung:

1 Gehäuse	7 Abdeckung	13 Magnet	19 Gegengewicht	25 Magnet
2 Halter	8 Magnet	14 Abdeckung	20 Spule	
3 Lichtscheibe	9 Schwenkfuß	15 Taste	21 Platine	
4 Lichtleiter	10 Gehäuse	16 Kunststoffteil	22 Abdeckklappe	
5 Akku	11 Haken	17 Linse	23 Kunststoffteil	
6 Kunststoffteil	12 Abdeckung	18 Platine	24 Schwenkfuß	

Technische Daten:

Spannung:	3,7 V	ANWENDUNG:	
Batterie:	Lithium-Polymer	Temperatur:	<50°C
LED:	COB	Ladezeit:	5 Std.
Kapazität:	2.200 mAh	Leuchtdauer:	3 Std.
		Nicht wasserbeständig!	

Funktionen:

