



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Tischkreissäge

TE-TS 36/210 Li-Solo

Art.-Nr.: 4340450

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647365

Die Einhell Akku-Tischkreissäge TE-TS 36/210 Li ist ein ideales, kompaktes Basis-Gerät für alle, die sich mit dem Werkstoff Holz beschäftigen, auch im mobilen Einsatz. Der Aluminiumtisch ist leicht und gleichzeitig völlig verwindungssteif. Für breitere Werkstücke verfügt der Tisch über eine ausziehbare Verbreiterung rechts. Das Sägeblatt ist stufenlos höhenverstellbar und 45° nach links neigbar. Der stabile Parallelanschlag sorgt für exakte Längsschnitte. In der Lieferung inkl. ist ein Winkelanschlag für Gehrungsschnitte von -60 bis +60° Grad. Ebenfalls inklusive ist ein hochwertiges HM-Sägeblatt, extra dünn für feine Schnitte und akkusparenden Arbeit. Für wenig Schmutzentwicklung sind Absauganschluß am Gehäuse und Sägeblattschutz vorhanden.


Ausstattung

- Stabiler Aluminiumtisch, leicht und perfekte Gleiteigenschaften
- Ausziehbare Tischverbreiterung rechts für breitere Werkstücke
- Klein und kompakt, für wenig Platz oder mobilen Einsatz ideal
- Die Softstartfunktion schützt den Motor und auch das Getriebe
- Äußerst stabiler Parallelanschlag für exakte Längsschnitte
- Inkl. Winkelanschlag für genaue Gehrungsschnitte von -60 bis +60°
- Hochwertiges HM-Sägeblatt, speziell für Akku-Sägen entwickelt
- Stufenlose Höhenverstellung des Sägeblattes für mehr Sicherheit
- Sägeblatt für Gehrungen stufenlos nach links um 45° neigbar
- Absauganschlüsse an Gehäuse und Sägeblattschutz für wenig Schmutz
- Halterungen zur Verstauung sämtlicher Anbauteile am Gerät
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Plus Akku oder größer




Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3800 min⁻¹
- Sägeblatt Ø210 x Ø30 mm
- Schwenkbereich Sägeblatt 45°
- Max. Schnitthöhe 90° 70 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 45 mm
- Größe Haupttisch 480 x 467 mm
- Größe Tischverbreiterung rechts 480 x 70 mm
- Tischverbreiterung rechts ausziehbar 370 mm

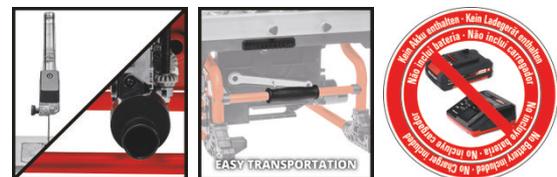

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 13.145
- Bruttogewicht (kg) 17.76
- Maße Einzelverpackung 660 x 580 x 330 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 17.76 kg
- Maße Exportkarton 654 x 580 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 224 | 504 | 571

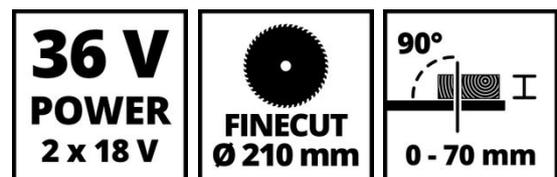

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Absaugadapterset
Stationär-Zubehör
Art.-Nr.: 4310630
EAN-Code: 4006825587715
Einhell Grey



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Sägebl. HM-Dü Ø 210x30x1,8 Z40
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587852
EAN-Code: 4009315878522
KWB by Einhell

Sägebl. HM-Dü Ø 210x30x1,8 Z64
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587862
EAN-Code: 4009315878621
KWB by Einhell



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Schnittlänge (Spanplatte 19 mm, in m)

Usage	Sägen	
Unit of measure	m	
1.5 Ah PXC	45	
2.0 Ah PXC	60	
2.5 Ah PXC	71	
2.6 Ah PXC+	77	
3.0 Ah PXC	92	
3.0 Ah PXC+	92	
4.0 Ah PXC	122	
5.2 Ah PXC+	160	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	122	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	184	
best performance with min.	2.5 Ah	
reason for best performance recommendation	current	