

**Bestell-Nr.:** ODP33A77151R | **GTIN (EAN):** 4052899981324

**Produktbeschreibung:** PCTL-T,med,35°,LED1900lm830,0/1,sw




PUNCTOLED® TRACK, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, facettiert, aus ABS, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.900lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchteneinsatz LED, aus Aluminium, lackiert, signalschwarz (RAL 9004), Länge: 164mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,1  
 GTIN (EAN): 4052899981324

4052899981324  
 ODP33A77151R

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  1900 lm

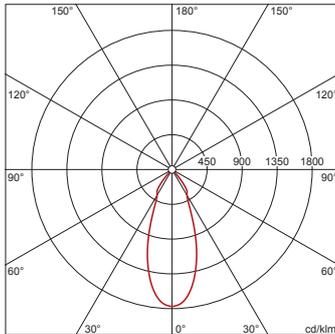

**siteco** ODP33A77151R


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

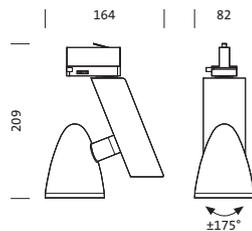

Bestell-Nr.: ODP33A77151R | GTIN (EAN): 4052899981324

Technische Detailbeschreibung: PCTL-T,med,35°,LED1900lm830,0/1,sw



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: PUNCTOLED® TRACK
- Bestell-Nr.: ODP33A77151R

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, facettiert
- Abstrahlwinkel: medium strahlend, 35°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1900lm
- Lichtausbeute: 95lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 20W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchteneinsatz LED: Aluminium, lackiert, signalschwarz (RAL 9004), um 350° schwenkbar
- Farbangabe: signalschwarz (RAL 9004)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 164mm
- Breite: 82mm
- Höhe: 209mm
- Gewicht: 1,1kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 35000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: ODP33A77151R | GTIN (EAN): 4052899981324

Maße: PCTL-T,med,35°,LED1900lm830,0/1,sw

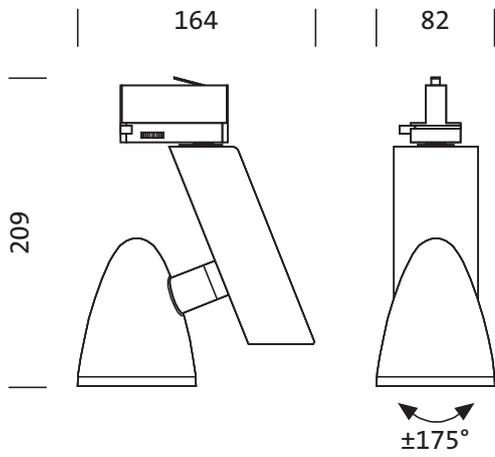

**Bestell-Nr.:** 0DP33A77151R | **GTIN (EAN):** 4052899981324

**Planungsdaten:** PCTL-T,med,35°,LED1900lm830,0/1,sw


**0DP33A77151R: 1x LED**  
**3000K / CRI ≥ 80**

4052899981324

0DP33A77151R

LED 3000K / CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 1900 lm

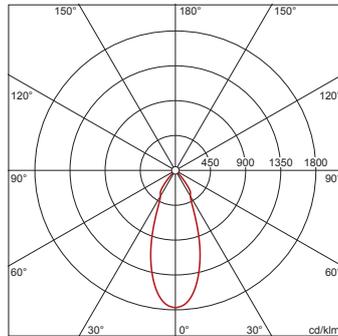

$I_{max}$  1772 cd/klm bei  $\gamma$  0°

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

C 0/180  
 L<sub>80</sub> 10970  
 L<sub>70</sub> 7886  
 L<sub>65</sub> 9512

UGR 22 22  
 X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

H(m)	Ø(m)	E <sub>max</sub> (lx)	E <sub>m</sub> (lx)
2	1,42	842	648
3	2,14	374	288
4	2,85	210	162
5	3,56	135	104
6	4,27	94	72