

VS700

4G Senior Smartphone



-  4G Standard
-  SOS-Taste für Notfallanrufe
-  5,5" HD IPS Display 720x1280px
-  SOS - GPS Lokalisierung
-  Nutzerfreundliches Display
-  Kamera mit Autofokus + Front Kamera
-  Extra lauter Klingelton +90dB!
-  Wi-Fi Unterstützung
-  Extra laute Hörverstärkung +30dB!
-  Nicht enthalten! MicroSD >32GB
-  Hörgerätekompatibel
-  Android GMS zertifiziert



Switel VS700

Oberklasse 1,2

Preis/Leistung: **sehr gut**

Digital Home Ausgabe 3/2020



4G Smartphone mit vereinfachter Benutzeroberfläche, SOS-Taste und Ladestation

- ▶ 5,5" HD IPS-Farbdisplay
- ▶ Zusätzliche vereinfachte Benutzeroberfläche
- ▶ SOS Notruftaste (bis zu 5 Nummern)
- ▶ Hörgerätekompatibel
- ▶ Extra lauter Klingelton und Hörerlautstärke
- ▶ Bluetooth V4.2
- ▶ Kamera 13MP + Frontkamera 8MP
- ▶ 16GB RAM / 2GB ROM
- ▶ Bedienung über Hardkey-Tasten
- ▶ SD-Card größer 32GB (nicht enthalten)
- ▶ Inklusive Ladestation



SOS-Taste für Notrufe




Umstellbar auf Standard-Android-Oberfläche



Mit Tisch-Ladestation

Produkt-Erscheinungsdatum:	Januar 2020
Maße Mobiltelefon (LxHxT):	76,4x154,2x8,8mm
Maße Ladestation (LxHxT):	97x57x56mm
Maße Verpackung (LxHxT):	185x106x78mm
Gewicht Mobiltelefon (ohne Akku):	127g
Gewicht Akku:	49g
Gewicht Ladestation:	56g
Gewicht (inkl. Verpackung):	598g
Verpackungsinhalt:	1x Smartphone, 1x Headset, 1x Ladeschale, 1x Ladekabel, 1x Netzadapter, 1x 2600mAh Li-Ion Akku, 1x Bedienungsanleitung
Adapter / Stecker:	Europe
Produkt-Menüsprachen:	DE/GB/FR/IT/ES/NL
Sprachen auf der Packung:	DE/GB/FR/IT/ES/NL
Bedienungsanleitung:	DE/GB/FR/IT/ES/NL

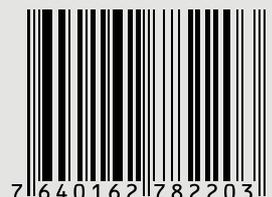

VS700

4G Senior Smartphone



Hard Key-Tasten



- ▶ Quad-band GSM (850/900/1800 /1900 MHz), WCDMA (2100/ 850MHz), 4G Band-FDD LTE
- ▶ 5,5" (14 cm) HD IPS Multi-Touch Farbdisplay
- ▶ Große Schrift und Benutzeroberfläche für leichteres Lesen - umstellbar auf Android-Standard
- ▶ SOS-Taste zum Versenden eines vorher aufgenommenen Notrufs
- ▶ Android Version 9.0 (GMS zertifiziert)
- ▶ 1,3 GHz Quad-core CPU
- ▶ Wi-Fi Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2G GPRS/EDGE, 3G WCDMA/HSPA, 4G FDD-LTE
- ▶ Interner Speicher: 16 GB RAM / 2 GB ROM
- ▶ 13 MP Kamera für Fotos und Videos + 8 MP Front-Kamera
- ▶ Blitz-LED
- ▶ Micro SD-Karte größer 32 GB (nicht enthalten)
- ▶ Extra lauter Klingelton (+ 90dB)
- ▶ Hörerlautstärke extra laut (+ 30dB)
- ▶ Hörerätekompabil
- ▶ Vibrationsalarm, UKW-Radio + Mediaplayer
- ▶ Menü in 32 Sprachen
- ▶ Bluetooth 4.2
- ▶ Audioformat MP3
- ▶ Max. 6 Stunden Dauergespräch
- ▶ 190 Stunden Stand-by
- ▶ Sensor: Accelerometer / Proximity / Lighting
- ▶ Dual cards - SIM + 4G USIM, dual standby, Standard-SIM / micro-SIM
- ▶ Energieeffizientes Netzteil, Input 100-240V, 50/60Hz 0,3A, Output 5V/1A
- ▶ 2600 mAH Li-ION Akku, 3,8V, 9,88 Wh
- ▶ Micro-USB-Anschluss EU-Standard
- ▶ Headset-Anschluss 3,5 mm Klinkestecker
- ▶ SAR: Head 0,235 W/kg, Body 0,746 W/kg
- ▶ Verpackungsinhalt: Smartphone, Headset, Ladekabel, Steckernetzteil, Tischladeschale, Li-Ion-Akku, Bedienungsanleitung

!	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

