

PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI FLOOD 10W

SMART + MULTICOLOR | Fluter mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Verbindung mittels 0.5m Kabel, Verkabelung notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 10,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsart | Netzspannung |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|---------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Lichtausbeute | 63 lm/W |
| Lichtstrom | 630 lm |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel | 100,00 ° |
|----------------------------|----------|

Abmessungen & Gewicht

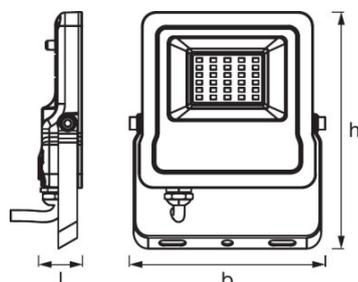

| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 380,00 g |
| Länge | 152,0 mm |
| Breite | 125,0 mm |
| Höhe | 28,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
|-------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Anbau |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Wifi |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075474604 | Faltschachtel 1 | 154 mm x 40 mm x 166 mm | 445,00 g | 1.02 dm ³ |
| 4058075474611 | Versandschachtel 12 | 327 mm x 257 mm x 190 mm | 5748,00 g | 15.97 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.