

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART + MULTICOLOR | Fluter mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Verbindung mittels 0.5m Kabel, Verkabelung notwendig



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW
<b>Lichtausbeute</b>	63 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	1260 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	100,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

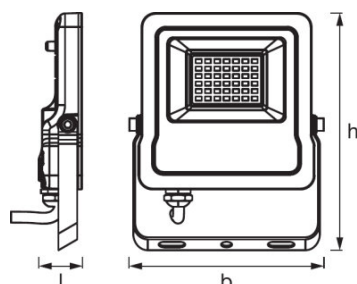

<b>Produktgewicht</b>	380,00 g
<b>Länge</b>	152,0 mm
<b>Breite</b>	125,0 mm
<b>Höhe</b>	28,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Glas
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	30000
--------------------------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
<b>Montageort</b>	Wand
<b>Montageart</b>	Anbau

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Kabel, 3-polig
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Wifi

### Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075474628	Faltschachtel 1	154 mm x 40 mm x 166 mm	445,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4058075474635	Versandschachtel 12	327 mm x 257 mm x 190 mm	5748,00 g	15.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.