

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Fluter mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Verbindung mittels 0.5m Kabel, Verkabelung notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtausbeute	85 lm/W
Lichtstrom	4250 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	100,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

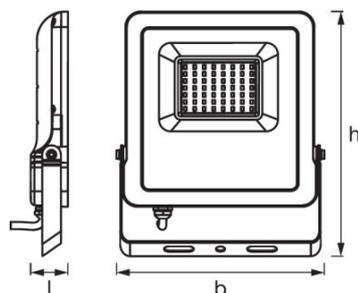

Produktgewicht	1000,00 g
Länge	237,0 mm
Breite	200,0 mm
Höhe	36,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas
Gehäusefarbe	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	30000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
Montageort	Wand
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Kompatible Smart-Home-Technologie	Wifi

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075474666	Faltschachtel 1	234 mm x 54 mm x 249 mm	1105,00 g	3.15 dm ³
4058075474673	Versandschachtel 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416,00 g	31.51 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.