

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension

SMART+ GARDEN POLE | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 8 Poles



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	1,90 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW
<b>Lichtausbeute</b>	57 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	108 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	280 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

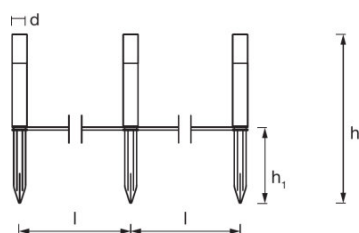

<b>Produktgewicht</b>	220,00 g
<b>Breite</b>	22,0 mm
<b>Höhe</b>	227,0 mm
<b>Durchmesser</b>	22,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Stahl
<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Stahl

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
Montageort	Boden
Montageart	Erdspieß

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU
Kompatible Smart-Home-Technologie	Wifi

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478237	Faltschachtel 1	80 mm x 160 mm x 50 mm	239,00 g	0.64 dm <sup>3</sup>
4058075478244	Versandschachtel 4	180 mm x 180 mm x 120 mm	1107,00 g	3.89 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.