

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension

SMART+ GARDEN POLE | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 8 Poles



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	3,10 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW
<b>Lichtausbeute</b>	15 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	45 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	280 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

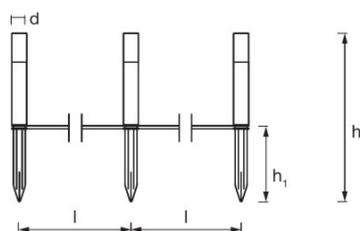

<b>Produktgewicht</b>	550,00 g
<b>Breite</b>	38,0 mm
<b>Höhe</b>	365,0 mm
<b>Durchmesser</b>	38,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Stahl
<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Stahl

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	12500
--------------------------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
<b>Montageort</b>	Boden
<b>Montageart</b>	Erdspeiß

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Wifi

### Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP65

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478251	Faltschachtel 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604,00 g	2.00 dm <sup>3</sup>
4058075478268	Versandschachtel 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734,00 g	10.69 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.