

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ BT Mini bulb 40 5 W/2700K E14

SMART+ Mini bulb Tunable White | Klassische Miniballform mit Bluetooth-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|-------------|
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Bemessungsleistung | 5,00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Nennleistung | 5,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |


Photometrische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc _m |
| Einstellbare Farbtemperatur | 2700...6500 K |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Startzeit | < 0,5 s |
| Lichtsteuerung | Einstellbare Farbtemperatur |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0,50 s |

Abmessungen & Gewicht

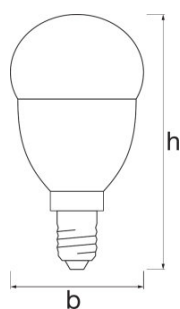

| | |
|-----------------------|---------|
| Produktgewicht | 30,00 g |
| Außenkolben | P40 |
| Länge | 78,0 mm |
| Durchmesser | 40,0 mm |

| | |
|------------------------------|---------|
| Gesamtlänge | 78,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 48,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Nennlebensdauer | 15000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|--------|
| Dimmbar | Ja |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google |

— Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075485273 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 78 mm x 96 mm | 131,00 g | 0.46 dm ³ |
| 4058075485280 | Versandschachtel 4 | 210 mm x 165 mm x 135 mm | 532,00 g | 4.68 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.