

# PRODUKTDATENBLATT

## ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 530 60W

ORBIS CLICK SENSOR | Leuchten durch Sensor Modus oder herkömmlichen Wandschalter aktivierbar

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Korridore, Eingangsbereiche



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchten durch Sensor Modus oder herkömmlichen Wandschalter aktivierbar
- Die Betriebsart kann leicht durch drei Klicks des Wandschalters geändert werden
- Bewegungssensor (Mikrowellen-Technik) mit einstellbaren Erfassungsparametern



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	60,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	4450 lm
<b>Lichtausbeute</b>	74 lm/W


Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Microwave
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	2...6 m
<b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b>	2...50 lx
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	5 s...30 min

Abmessungen & Gewicht

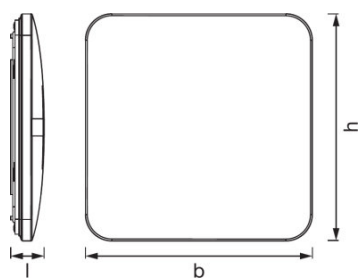

<b>Länge</b>	530,0 mm
<b>Breite</b>	530,0 mm
<b>Höhe</b>	80,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	2210,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Stahl
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Druck-Anschlussklemme, 2-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075472839	Faltschachtel 1	642 mm x 142 mm x 647 mm	2959,00 g	58.98 dm <sup>3</sup>
4058075472846	Versandschachtel 5	737 mm x 657 mm x 670 mm	17,71 g	324.42 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.