

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 7,00 W       |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |

Daten des Leuchtenschaltgeräts

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>ECG - Dimmbar</b> | No |
|----------------------|----|


Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K     |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80        |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm White |
| <b>Lichtstrom</b>               | 470 lm     |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 67 lm/W    |

Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 230 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

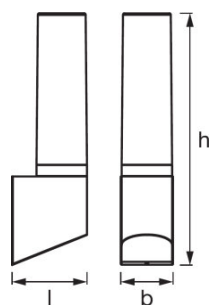

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Länge</b>          | 98,0 mm  |
| <b>Breite</b>         | 68,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 331,0 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 850,00 g |

Farben & Materialien

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Aluminium  |
| <b>Produktfarbe</b>    | Dunkelgrau |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Dunkelgrau        |
| <b>Material Abdeckung</b> | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 12500 |
|--------------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Montageart</b> | Anbau |
| <b>Montageort</b> | Wand  |

Einsatzmöglichkeiten

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>                | Nein                                |
| <b>Anschlussart</b>           | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| <b>LED-Modul austauschbar</b> | Nicht austauschbar                  |

Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | I                 |
| <b>Schutzart</b>    | IP44              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075478039 | Faltschachtel<br>1                     | 117 mm x 87 mm x 354 mm             | 929,00 g       | 3.60 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478046 | Versandschachtel<br>4                  | 368 mm x 248 mm x 199 mm            | 4121,00 g      | 18.16 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.