

## PRODUKTDATENBLATT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | AT110         |
| EAN           | 4015609262717 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |



Abbildung ähnlich

### Artikelbeschreibung

Wandsteckdose 16A 5P 6h mit 2-poligem  
Ausschalter und mechanische Verriegelung



### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44  
aus PA6-Material  
mit Schalter  
und Verriegelung  
Ausschalter = 4-polig

### Bestellinformationen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit    | Stück    |
| Zolltarifnummer   | 85366990 |
| Verpackungsmenge  | 1        |
| Gewicht pro Stück | 0,79 kg  |


### Zertifikate

|                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| UL certification | No. E188992      |  |
| CCC Zertifikat   | 2004010203136940 |  |

## Technische Produktdaten

|   |                          |
|---|--------------------------|
| IEC-Stromstärke                                   | 16 A                     |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                     |
| Polzahl   | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2                          | 400 V (50+60 Hz) rot     |
| Uhrzeit-Stellung                                  | 6 h                      |
| Kennfarbe   | rot                      |
| Schutzart (IP)                                    | IP44                     |
| Schalter  | mechanische Verriegelung |
| Ausführung des Schalters                          | Sonderschalter           |
| Werkstoff des Gehäuses                            | Kunststoff               |

## Maßblatt

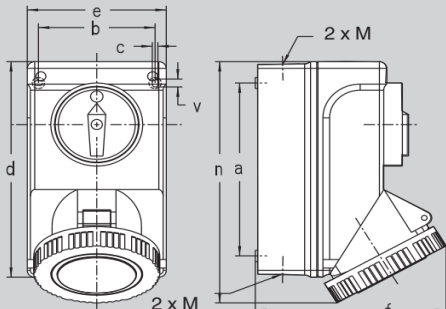

| Amp.      | 16  |     |     | 32  |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a         | 127 | 127 | 127 | 154 | 154 | 154 |
| b         | 78  | 78  | 78  | 94  | 94  | 94  |
| b1        | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| c         | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| d         | 166 | 166 | 166 | 193 | 193 | 193 |
| e         | 97  | 97  | 97  | 113 | 113 | 113 |
| f (IP 44) | 116 | 120 | 125 | 145 | 145 | 148 |
| f (IP 67) | 120 | 125 | 132 | 154 | 154 | 154 |
| n (IP 44) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 | 215 |
| n (IP 67) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 | 215 |
| v         | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |
| M         | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | 25  |