

Funk-Türklingelset


36 Melodien & 100 Meter Reichweite

Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 100 M und 36 Melodien mit Lautstärkeregl. Eine Türklingel ist batteriebetrieben. Die andere kann in eine Steckdose eingesetzt werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



Anzahl der Melodien	36
Reichweite	100 m
Dezibel	80 dB
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 4-Schritte
Stromversorgung Türklingel	Batterie und Stecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Glockenton
Nummer anschließbarer Türklingen	2
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-21134 DB134

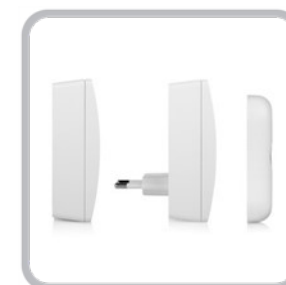

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19.3 x 23.8 x 7 | EAN-Nr. Produkt: 8711658448510
Bruttogewicht (kg): 0.32 | Nettogewicht (kg): 0.32

Umkarton: h x b x D (cm): 46 x 27 x 62 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658448374
Bruttogewicht (kg): 8.7

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 336 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 14 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 4800 / 9600 / 10560

