

PRODUKTDATENBLATT

CHRISTMAS LED Snowflake

Christmas | Saisonale Außenbeleuchtung

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart, Leuchte: IP65, Schutzart, Stecker: IP44



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	9,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	360 lm
Lichtausbeute	40 lm/W

Abmessungen & Gewicht

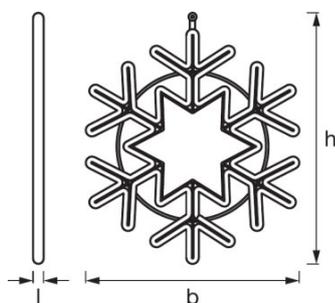

Länge	13,0 mm
Breite	470,0 mm
Höhe	590,0 mm
Produktgewicht	1460,00 g
Kabellänge	1500 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	POLYVINYLCHLORID (PVC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+25 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abgehängt
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Ausgestattet mit einem 1,5 m langen Kabel mit integriertem Schalter und EU-Stecker

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075509603	Faltschachtel 1	535 mm x 42 mm x 652 mm	1901,00 g	14.65 dm ³
4058075509610	Versandschachtel 5	560 mm x 230 mm x 680 mm	10747,00 g	87.58 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.