

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Schubladen- und Schrankleuchten mit Infrarotsensor, aufladbar via USB

ANWENDUNGSGEBIETE

- Küchen
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist



PRODUKTVORTEILE

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- 2 Betriebsarten wählbar
- Betriebsart 1: Einschalten bei Bewegung vor dem Sensor
- Betriebsart 2: Einschalten durch Öffnung der Schublade oder Schranktür



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	4.2 V
Netzfrequenz	0 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	20 lm
Lichtausbeute	13 lm/W


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	105,00 °
----------------------------	----------

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Bewegung
Sensortechnik	Infrared/Photocell
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	8 cm

Abmessungen & Gewicht

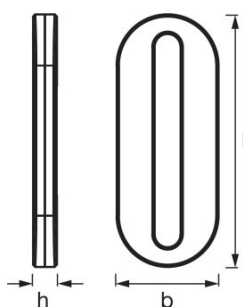

Länge	116,0 mm
Breite	11,0 mm
Höhe	47,0 mm
Produktgewicht	37,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	USB

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57,00 g	0.38 dm ³
4058075399754	Versandschachtel 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460,00 g	5.66 dm ³
4058075401051	Versandschachtel 96	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.