

# PRODUKTDATENBLATT

## LEDstixx USB Silver

**LEDSTIXX USB | Lichtstab, dimmbar, vielfältige Montagemöglichkeiten und aufladbar via USB**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Badezimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr homogenes Licht
- Verschiedene Montageoptionen
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung
- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,00 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	150 lm
<b>Lichtausbeute</b>	75 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

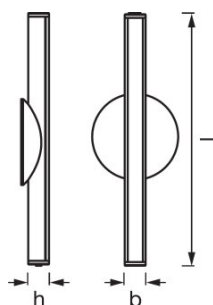

<b>Länge</b>	206,0 mm
<b>Breite</b>	17,0 mm
<b>Höhe</b>	17,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	85,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10...+35 °C
-----------------------------------	--------------

#### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

#### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

#### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar
<b>Justierbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	USB

#### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

---

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399723	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111,00 g	1.79 dm <sup>3</sup>
4058075399730	Versandschachtel 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027,00 g	12.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGS AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.