


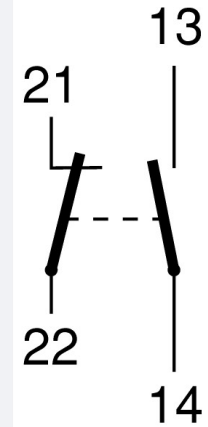

Hilfsschalter, 1S+1Ö, 8 A, 250 V AC

Typ **Z-HK**  
 Katalog Nr. **248432**

### Lieferprogramm

Grundfunktion		Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtungen
Grundfunktion Zubehör		Hilfsschalter
Anwendung		Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment		Zubehör
Seitliche Befestigung		zur Befestigung links an: FI
Schaltzeichen		

### Technische Daten

#### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Min. Betriebsumgebungstemperatur	°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur	°C	40

#### Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Gerätemontage		FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtung		Hilfsschalter
Werkseitig angebaut		nein
Baubreite (TE)		0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer		1
Anzahl der Kontakte als Öffner		1
Anzahl der Kontakte als Wechsler		0
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Bemessungsschaltstrom	A	3
Bemessungsspannung	V	230
Spannungsart zur Betätigung		AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion		nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)		2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	A	8

## Abmessungen

