


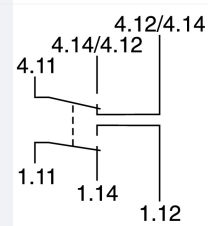

Hilfsschalter, 2W, 3A, 250VAC

Typ **ZP-NHK**  
 Katalog Nr. **248437**

### Lieferprogramm

Grundfunktion		Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen Zubehör für kleine Leistungsschalter
Grundfunktion Zubehör		Auslöse-Signalkontakt
Anwendung		Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment		Zubehör
Seitliche Befestigung		zur Befestigung links an: LS, FI/LS
Schaltzeichen		

### Technische Daten

#### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	40

#### Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Gerätemontage			universal
Zusatzeinrichtung			Signalschalter
Werkseitig angebaut			nein
Baubreite (TE)			0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			2
Anzahl der Fehlersignalschalter			0
Bemessungsschaltstrom		A	4
Bemessungsspannung		V	250
Spannungsart zur Betätigung			AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion			nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)			2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit		A	4

## Abmessungen

