

# Mary

LED-Erdspießleuchte



Neu

Mary ist flexibel einsetzbar,  
zur Beleuchtung Ihrer  
Highlights im Außenbereich

- Optimal gerichtetes Licht
- Kompletprodukt mit Erdspieß
- Kompatibel mit THORNeco-Kabelsystem
- Anschlussadapter im Lieferumfang enthalten
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (C4) und Schutz vor Wassereintritt



Schutzart  
IP66 für  
Außenbereiche



Stoßfestigkeit  
nach IK08



50 000 Stunden  
Lebensdauer



Anschlusskabel  
mit integrierter  
Wassersperre



Kompatibel mit  
THORNeco-  
Kabelsystem


Ideal für...





Gebäudefassaden



Gärten

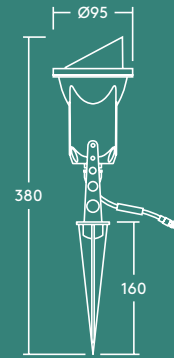

## Lichtverteilung

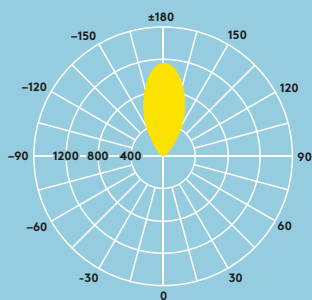 

### Mary 500lm

cd/klm ULOR: 100 %  
DLOR: 0 %  
LOR: 100 %

## Lichtquelle

- 500lm (8W), 62lm/W
- 3000K
- Lebensdauer: 50000 Stunden  
Nennlebensdauer (bei L80, Ta 25°C)
- CRI80

## Spezifikation

- Schutzklasse I
- IP66
- IK08
- Betriebsumgebungs-temperatur: -20 bis +50°C

## Installation/Montage

- Inklusive Erdspieß
- Vorverdrahtetes Anschlusskabel mit Adapter für (1,5mm<sup>2</sup>)
- Verbindungskabel schwere Gummileitung H07RN-F
- Salzbeständig nach Korrosionsklasse C4

## Material/Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (RAL 9005)

Schrauben: Edelstahl AISI 316 mit GEOMET® 500-Beschichtung

Frontabdeckung: Klarglas

## Bestellangaben

Beschreibung	Gewicht (kg)	SAP-Code
GARTENSTRAHLER MARY IP66 500 830	0,75	96633583
<b>Zubehör:</b>		
ECO PIR-SENSOR	0,36	96633592
ECO PC-SENSOR	0,36	96634061

## Kompatibles THORNeco-Kabelsystem



**NETZADAPTER – 96633588**  
Anschlussadapter für das THORNeco-Kabelsystem mit dem Stromnetz (eine Seite: Conny-Verbinder, andere Seite: Buchse)


**ADAPTER FÜR DIE ANBINDUNG VON EXTERNEN GERÄTEN AN DAS ECO-KABELSYSTEM – 96633589**  
Verbindet Leuchten anderer Anbieter mit dem THORNeco-Kabelsystem (eine Seite: Stecker, andere Seite: Conny-Verbinder)




**VERLÄNGERUNGSKABEL**  
1m – 96633584    5m – 96633586  
2m – 96633585    10m – 96633587  
Mit Stecker-/Buchse-Anschlüssen in unterschiedlichen Längen (1m, 2m, 5m, 10m)



**CONNY IP68-VERBINDER – 96632722**

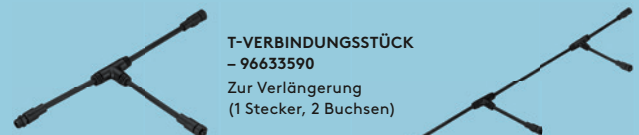

**T-VERBINDUNGSSTÜCK – 96633590**  
Zur Verlängerung (1 Stecker, 2 Buchsen)

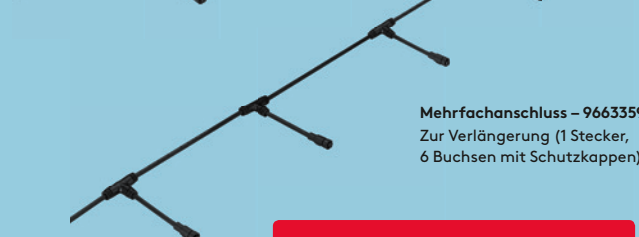

**Mehrfachanschluss – 96633591**  
Zur Verlängerung (1 Stecker, 6 Buchsen mit Schutzkappen)

