

## FPMA-CF200SILVER

## NEOMOUNTS MONITOR

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	37 inch
Max. Bildschirmgröße*	70 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	210-270 cm
------------------	------------

#### INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447021

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




**Neomounts FPMA-CF200SILVER ist eine Boden-Deckenhalterung für Flachbildschirme/Fernseher von 37" bis zu 70".**

Neomounts Modell FPMA-CF200SILVER ist eine Decken-Boden-Halterung für Flachbildschirme zwischen 37" und 70". Diese Halterung erlaubt es, den TV beliebig in einem Raum zu positionieren. Es wird ein flacher, fester Boden und eine stabile Decke benötigt. Die Halterung im Aluminium Design vermittelt einen modernen Look. Das Kabelmanagement sorgt für Ordnung. Diese Halterung ist für ein Gewicht von bis zu 30 kg ausgelegt und kann mit VESA Standard von 200x200 bis 600x400 mm verwendet werden. Die Stange hat eine Höhe von mind. 210 cm und max. 270 cm und kann ohne Schrauben installiert werden. Ideal für die gewerbliche oder private Nutzung. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

## FPMA-CF200SILVER

## NEOMOUNTS MONITOR

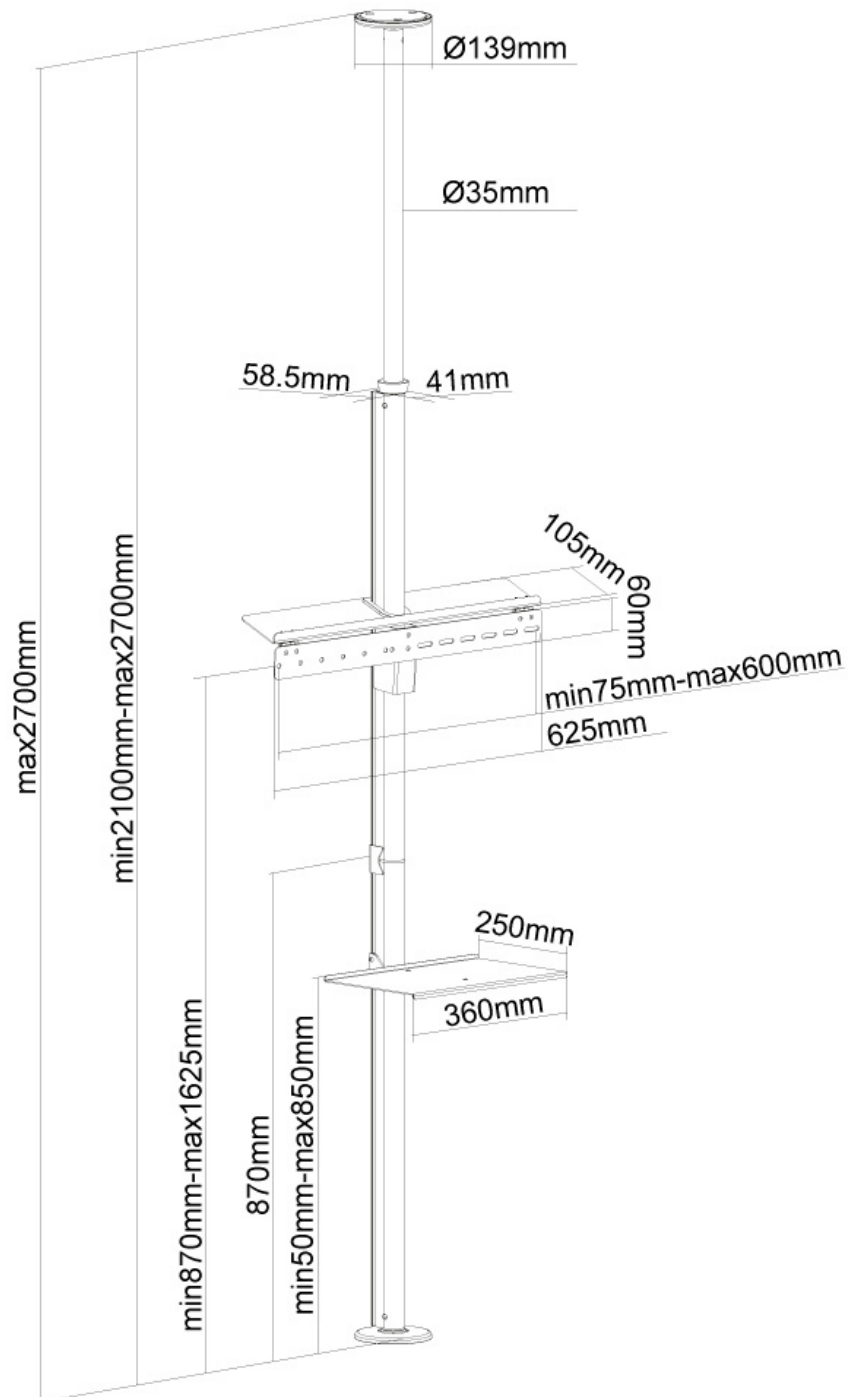

Neomounts