

## FPMA-D1500SILVER

## NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	10 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	50x50 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Ständer

#### FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	33 cm
Tiefeneinstellung	24 cm
Neigung (Grad)	180°
Anpassungstyp	Keine

#### INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446949

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




### Neomounts FPMA-D1500SILVER ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme/Fernseher bis 32" (81 cm).

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D1500SILVER, ist ein neigbare Tischhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für Platzierung auf Schreibtischen mittels Standfuß. Neomounts einzigartige, neigbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist 33 Zentimetern hoch. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel auf der Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Ideal für den Einsatz auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D1500SILVER eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 10 kg. Die Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 50x50 bis 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Dass benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-D1500SILVER

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

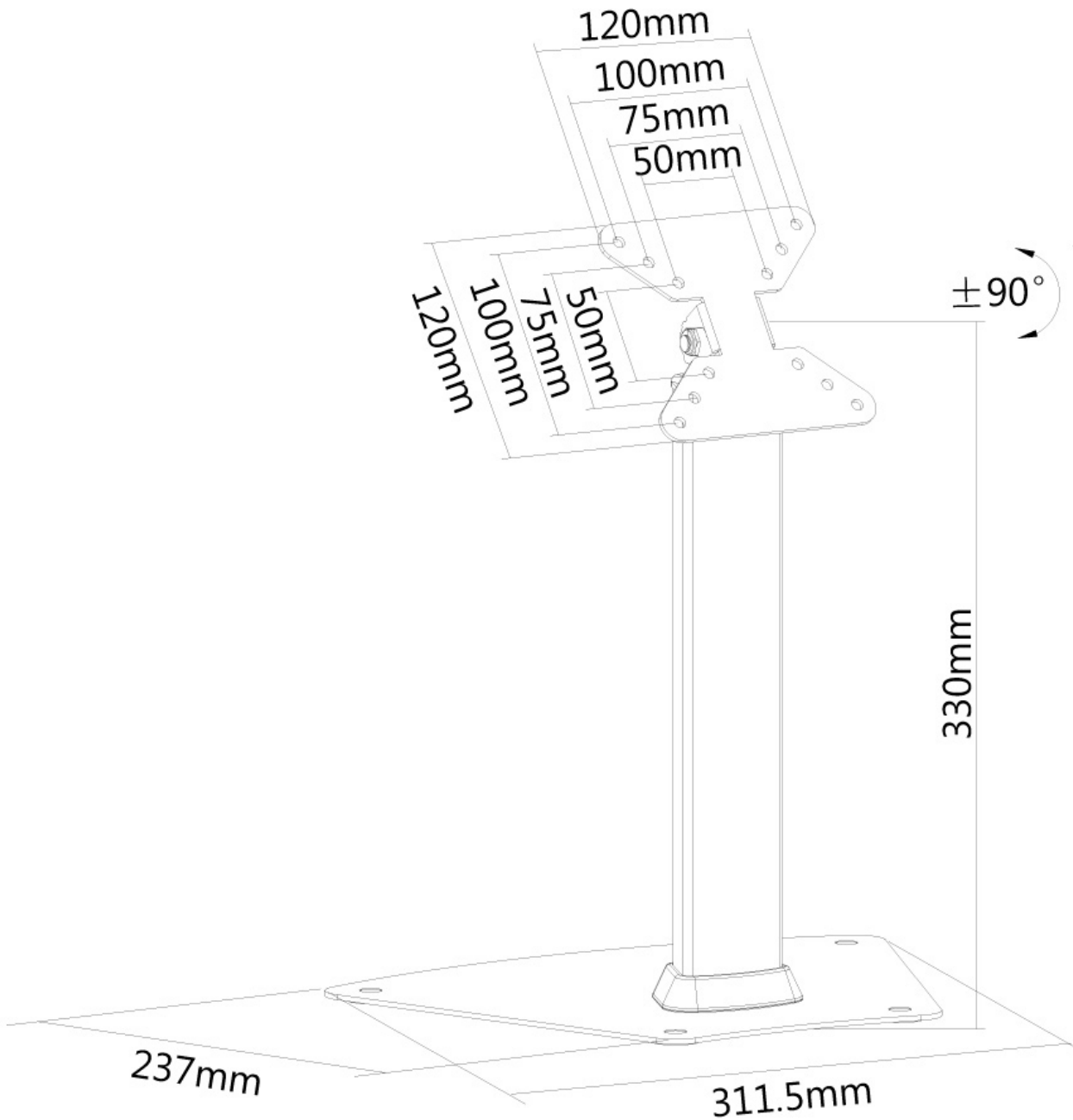

Neomounts