

## FPMA-MOBILE1700

## NEOMOUNTS MOBILER ARBEITSPLATZ

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	94-175 cm
Neigung (Grad)	30°
Schwenkbereich (Grad)	360°
Rotation (Grad)	360°

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447038

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts




Neomounts

**Neomounts FPMA-MOBILE1700 ist ein mobiler Arbeitsplatz für PC, Flachbildschirm (max. 32"/81 cm), Tastatur und Maus.**

Neomounts, Modell FPMA-MOBILE1700, ist ein mobiler Arbeitsplatz für Monitore bis 32", Tastatur, Maus und PC. Durch die Verwendung eines mobilen Rollwagens direkt am Arbeitsplatz können Sie vollumfänglich von den Möglichkeiten Ihrer Hardware profitieren. Stellen Sie Ihren Bildschirm, Tastatur und Maus richtig ein und arbeiten Sie an jedem gewünschten Ort. Bildschirme sind einfach neig- und schwenkbar. Dies schafft einen idealen Blickwinkel und reduziert das Risiko von Nacken- und Rückenschmerzen. Der Rollwagen ist geeignet für Bildschirme bis zu 32" (81 cm). Das maximale Gewicht des Bildschirms darf 8 kg nicht überschreiten. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm. Haben Sie ein anderes (größeres) Lochmuster, können Sie eine unserer Vesa-Adapterplatten verwenden. Kabel werden ordentlich versteckt. Das maximale Gewicht vom PC ist 10 Kilo, Tastatur 2 Kilo.

## FPMA-MOBILE1700

## NEOMOUNTS MOBILER ARBEITSPLATZ

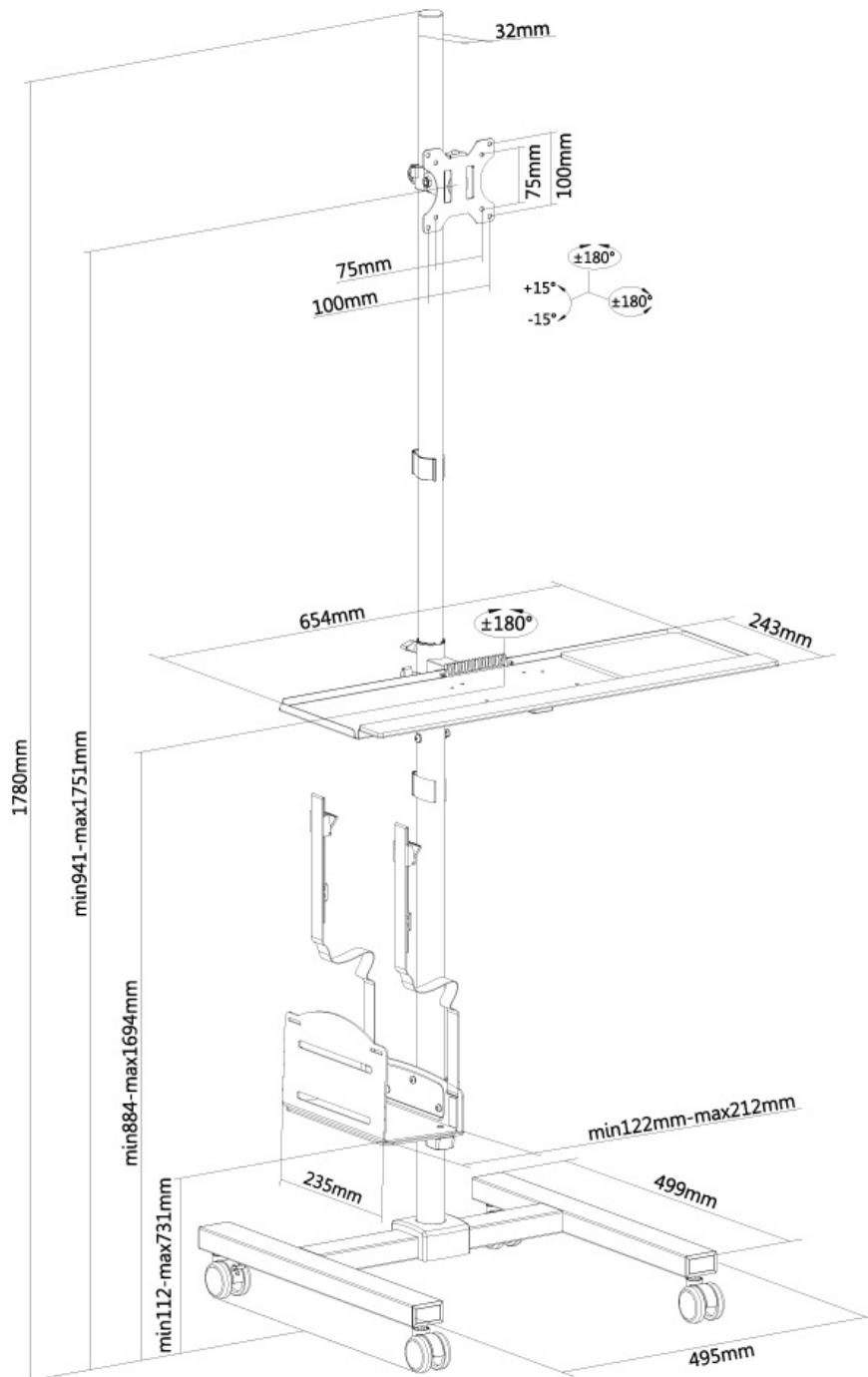

Neomounts