

## FPMA-C340BLACK

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	400x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
	Neigen
	Rotieren
	Schwenken
Höhenverstellung	106-156 cm
Neigung (Grad)	25°
Schwenkbereich (Grad)	360°
Drehpunkte	1
Rotation (Grad)	6°
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446369

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS TV/MONITOR



### Neomounts FPMA-C340BLACK Full-Motion TV/Monitor Deckenhalterung für 32-75-Zoll-Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts FPMA-C340BLACK ist eine voll bewegliche Deckenhalterung für Flachbildschirme bis zu 75". Dank der einzigartigen Technologie zum Neigen (25°), Schwenken (360°) und Drehen (6°) kann die Halterung im bestmöglichen Winkel, für eine optimale Betrachtungsposition positioniert werden.

Die Deckenhalterung lässt sich bequem von 106 bis 156 cm\* in der Höhe verstellen und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg. Die FPMA-C340BLACK ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100 bis 400x400mm. Ein praktisches Kabelmanagementsystem verbirgt und führt die Kabel von der Decke zum Bildschirm. Die Halterung wird mit einer zusätzlichen dekorativen Abdeckung für die Montage an abgehängten Decken geliefert.

\* Die Neomounts NS-EP100BLACK ist eine Verlängerungsstange für die Deckenhalterungen Modell NM-C440BLACK, NM-C440DBLACK und FPMA-C340BLACK. Diese Verlängerungsstange erlaubt es, die Höhe der Deckenhalterung um zusätzliche 107,5 cm zu verlängern."

## FPMA-C340BLACK

## NEOMOUNTS TV/MONITOR

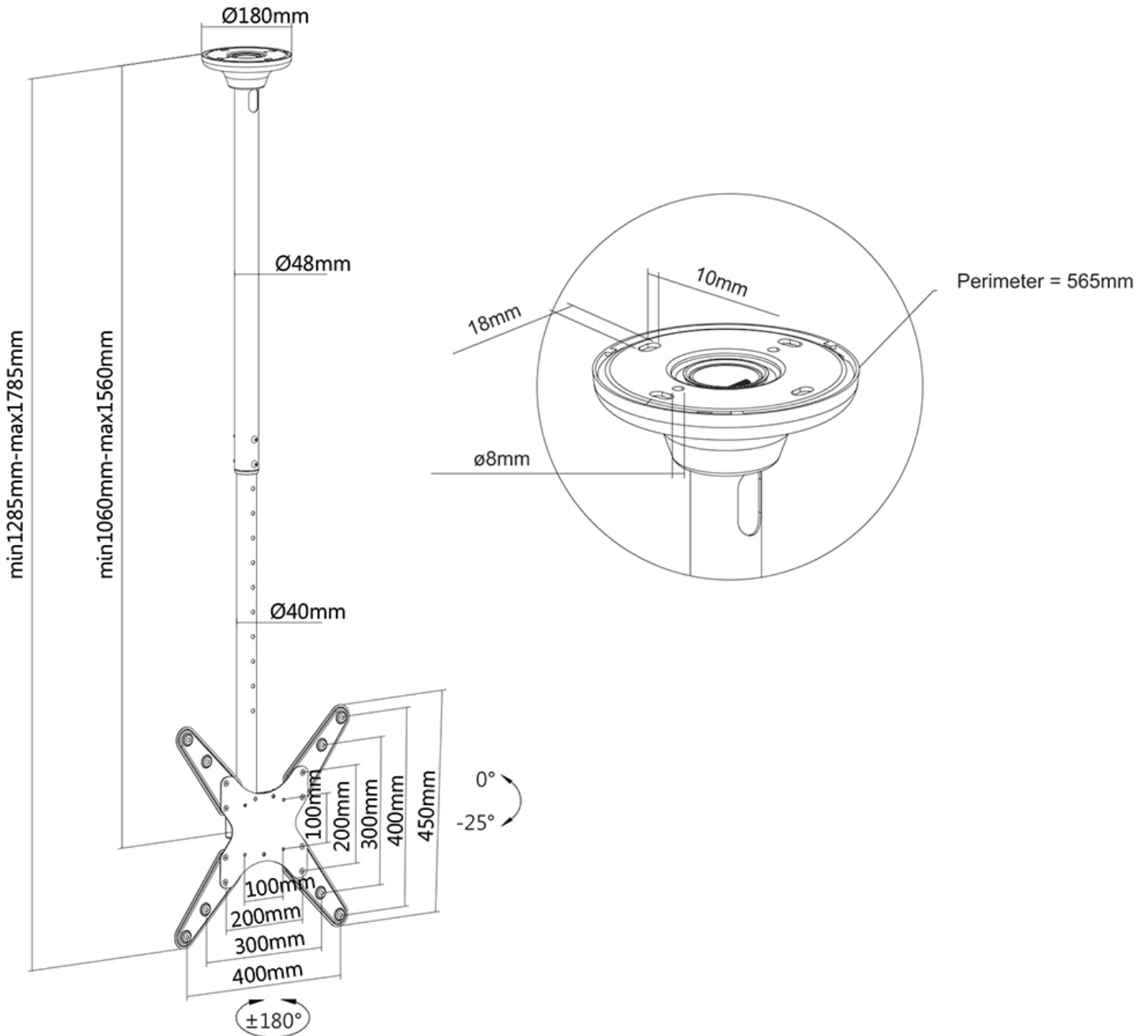

Neomounts