

NM-M1000BLACK

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	37 inch
Max. Bildschirmgröße*	70 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	40 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	138 cm
Weiteneinstellung	80 cm
Tiefeneinstellung	50 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447380

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS FLACHBILD STÄNDER



Neomounts




Neomounts

Neomounts NM-M1000BLACK ist ein Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm).

Der Neomounts Bodenständer, das Modell NM-M1000BLACK, ist ein moderner Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser Ständer ist eine großartige Wahl wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts NM-M1000BLACK eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 40 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.

NM-M1000BLACK

NEOMOUNTS FLACHBILD STÄNDER

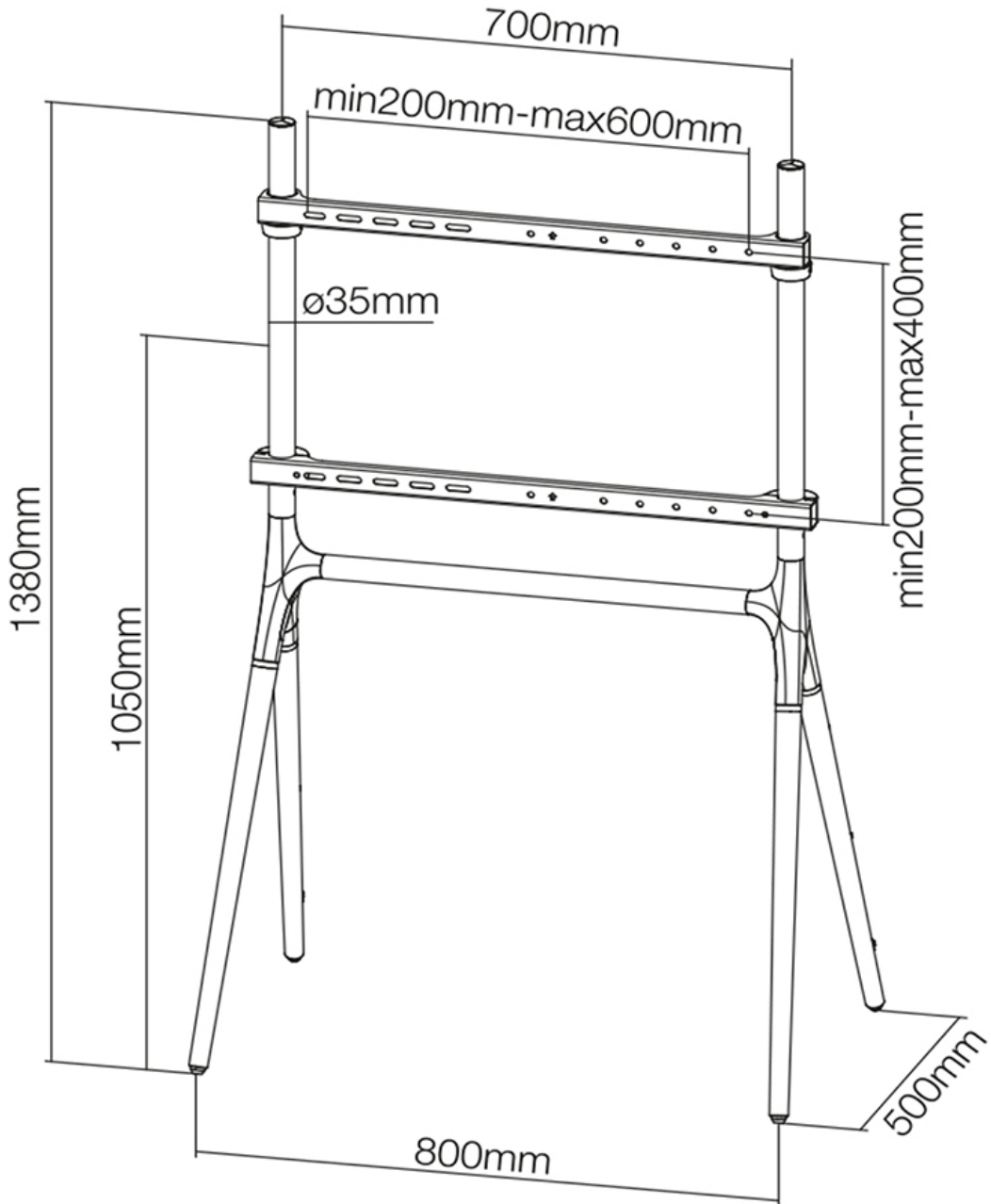

Neomounts