# VX2785-2K-MHDU

#### VIELSEITIGER DESIGN-MONITOR

### Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale Auflösung Panel / Einblickwinkel Konnektivität

Besonderheit

68,58 cm / 27 Zoll 16:9 2.560 x 1.440 QHD @ 75 Hz SuperClear® AH-IPS / 178°/178° HDMI, DisplayPort, USB-C, Audio Out

FreeSync Eco Mode Blaulichtfilter Flimmerfrei

VESA Montagemöglichkeit













HELLIGKEIT

REAKTIONSZEIT

AUFLÖSUNG

PANEL


2 x 3 Watt

### Produktbeschreibung

Der für das moderne Heimbüro konzipierte ViewSonic® VX2785-2K-MHDU ist ein 27-Zoll-QHD-IPS-Monitor, der Stil mit optimaler Vielseitigkeit und Funktionalität verbindet. Ob für Spiele, Streaming oder Bildbearbeitung, dieser schlanke Monitor wurde mit Blick auf den alltäglichen Benutzer entwickelt. Ausgestattet mit der AMD FreeSync™ Technologie\*, eliminiert die variable Bildwiederholrate dieses Monitors nahezu das Zerreißen und Stottern des Bildschirms für ein flüssigeres Seherlebnis. Mit einem dreiseitigen randlosen Design, einem dünnen Profil und durchdachten Kabelverwaltungsfunktionen verwandelt dieser Bildschirm den Desktop in einen eleganten und aufgeräumten Arbeitsbereich. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen ein einzigartiger ergonomischer Standfuß das einfache Neigen und Schwenken des Bildschirms für maximalen Komfort. Die neueste USB-C (3.2) Konnektivität liefert Ladestrom, Video und Audio über ein einziges Kabel, während Sie über HDMI- und VGA-Eingänge mit Ihren Lieblingsgeräten verbunden bleiben.

\*AMD FreeSync wird nur über HDMI unterstützt

### Abmessungen und Anschlüsse

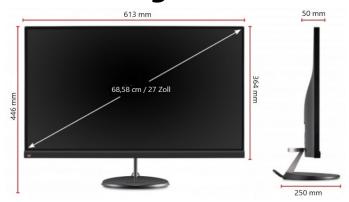

- 1. VESA Bohrungen 100 x 100 mm
- 2. DC In
- 3. Bedienelemente

- 4. HDMI 1.4
- 5. Drehgelenk
- 6. Kabelmanagement



- 7. USB-C (3.2)
- 8. Audio In/Out
- 9. DisplayPort
- 10. Kensington Lock Slot



## **Technische Daten**

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VX2785-2K-MHDU
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare)
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 75Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M
Special Features	iF award
EINGÄNGE	
HDMI / Version	1 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB Typ C	1
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	3W x 2
Audio out (3,5 mm)	1
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja
Sync	Adaptive Sync
ERGONOMIE	F (+ 20
Neigen (°)	-5/+20 60
Drehen (°)	
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern
Verbrauch typisch	24.5W
Verbrauch ECO (Optimal)	22W
Verbrauch ECO (min.)	19W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
ZERTIFIZIERUNGEN	
EnergyStar, EPEAT (Bronze), ISO13406-2, ISO	9241-307, CE, RoHS, CU, EuP
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1.5M
Netzkabel	1
USB-C Kabel	1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	613 x 446 x 250 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613 x 364 x 50 mm
Abmessungen Karton	700 x 438 x 125 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.6 Kg
Versandgewicht	6.9 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700393 2
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return