
 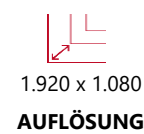


Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,58 cm / 27 Zoll / 16:9 |
| Auflösung | 1920 x 1080 @ 144Hz |
| Panel / Einblickwinkel | SuperClear® VA / 178°/178° |
| Konnektivität | VGA, 2x HDMI |
| Besonderheit | 1800R Curved Freesync Flimmerfrei-Technologie Blaulichtfiter |





Produktbeschreibung

Dank des immersiven gewölbten Bildschirms bietet der ViewSonic VX2758-C-MH Zuhause oder bei der Arbeit ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Der Bildschirm wurde mit einer Bildschirmkrümmung von 1.800 R sowie einer NTSC-Farbabdeckung von 88 % entwickelt und bietet daher die perfekte Mischung aus Komfort und immersivem Seherlebnis. Die hohe Bildwiederholrate von 144 Hz ermöglicht flüssige Animationen mit minimaler Eingangsverzögerung, während AMD FreeSync™ im Sinne eines ungestörten Spielerlebnisses praktisch das gesamte Screen Tearing und Ruckeln ausschließt. Der VX2758-C-MH ist zudem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für unterschiedliche Home Entertainment-Anwendungen wie z. B. das Anschauen von Filmen, das Bearbeiten von Dateien oder das Videospiele bietet. Die beiden HDMI-Anschlüsse sowie der VGA-Eingang bieten zusätzlich flexible Anschlüsse.

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen (inkl. Standfuß) 611 x 437 x 192 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 611 x 361 x 73 mm

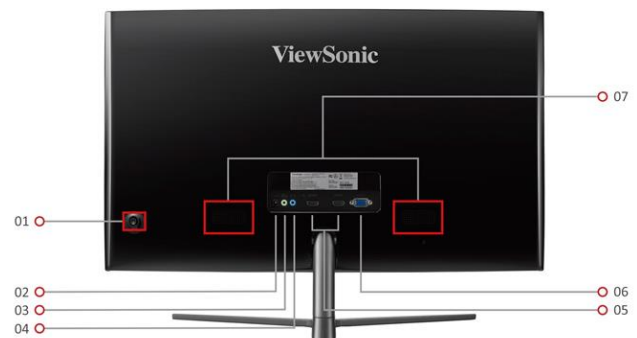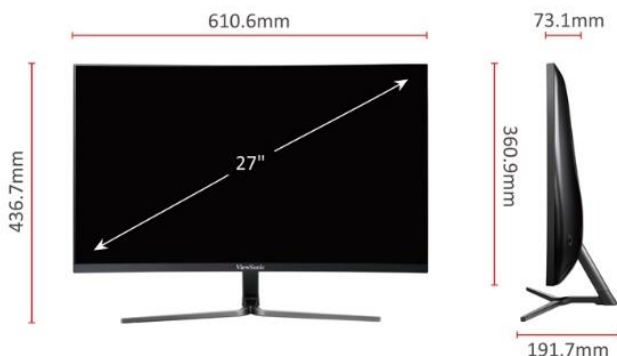

01 Menüsteuerung
02 Netzanschluss

03 Audio Ausgang
04 Kopfhörer

05 HDMI x2
06 VGA

7 Lautsprecher

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Modell | VX2758-PC-MH |
| Bilddiagonale | 68,58 cm / 27 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear® VA |
| Panel Oberfläche | Non glare |
| Curved | 1800R |
| Anzeigefläche (H/V) | 598 x 336 mm |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 @ 144Hz |
| Reaktionszeit | 1ms MPRT |
| Helligkeit | 280 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dyn.) | 80M:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>5) |
| Farben | 16.7M |

EINGÄNGE

| | |
|----------------|--------------------|
| D-Sub | 1 |
| HDMI / Version | 1 x v1.4, 1 x v2.0 |
| HDCP | 1,4 |

AUDIO

| | |
|--------------------|--------|
| Lautsprecher | 2W x 2 |
| Audio in (3,5 mm) | 1 |
| Audio out (3,5 mm) | 1 |

FEATURES

| | |
|-----------------|----------|
| ECO Mode | Yes |
| Flimmerfrei | Yes |
| Balulichtfilter | Yes |
| Sync | FreeSync |

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|--------|
| Neigen (°) | -5/+20 |
| Kensington Security Lock | Yes |
| Gehäusefarbe | Black |
| Farbe der Frontblende | Black |
| Ausführung (glänzend / matt) | Glossy |

LEISTUNG

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | External - DC jack |
| Verbrauch typisch | 24.5W |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 21W |
| Verbrauch ECO (min.) | 18W |
| Verbrauch Standby | 0.5W |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0.3W |
| Jahresverbrauch | 36 KWh |
| Energieeffizienzklasse | A |

ZERTIFIZIERUNGEN

| | |
|--------------------------|-----|
| ISO13406-2, ISO 9241-307 | Yes |
| CE | Yes |
| RoHS | Yes |
| CU / EAC (RU) | Yes |
| EuP (EU) | Yes |

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|----------|
| Kabellänge (alle Kabel) | 1.5M |
| HDMI Kabel | 1 x v1.4 |

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 611 x 437 x 192 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 611 x 361 x 73 mm |
| Abmessungen Karton | 680 x 510 x 144 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 4.3 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4 Kg |
| Versandgewicht | 6.3 Kg |

SONSTIGES

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Menüsprachen | 14 |
| Ursprungsland | CN |
| EAN Code | 76690700392 5 |
| Garantie | 2 Jahre Pick Up, Repair, Return |