

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Auflösung	2560 x 1440 @ 144Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	2x DisplayPort, 2x HDMI
Besonderheit	1800R Curved 1MS MPRT, Feesync Flimmerfrei-Technologie Blaulichfilter




Produktbeschreibung

Der 1800R curved ViewSonic VX3258-2KPC-MHD bietet mit seiner WQHD Auflösung ein beeindruckendes Bild mit atemberaubenden Details. Durch 88% NTSC-Farbraumabdeckung liefert der Monitor lebendige Farben und eine ausgewogene Bildqualität. Die Reaktionszeit von 1 ms und Low Input Lag gewährleisten eine beispiellose Bildschirmqualität und -geschwindigkeit. Die AMD FreeSync™ Technologie liefert ein flüssiges Spielerlebnis ohne Bildstottern und Ruckler. Die exklusiven ViewMode™ Presets von ViewSonic bieten eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, das Bearbeiten oder das Abspielen von Videospielen. Zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Eingänge bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für den allgemeinen Gebrauch und die Unterhaltung.

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen (inkl. Standfuß) 713 x 489 x 218 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 713 x 419 x 79 mm

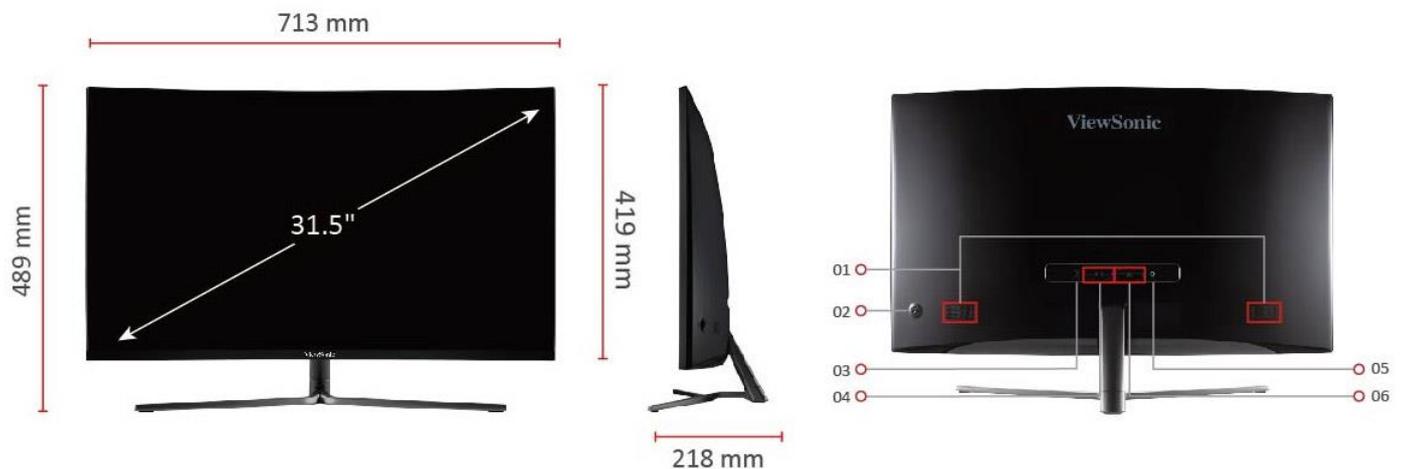

01 Lautsprecher
02 Bedienelemente

03 Stromversorgung
04 HDMI x2

05 Kopfhörer
06 DisplayPort x2

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX3258-2KPC-MHD
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Non glare
Curved	1800R
Anzeigefläche (H/V)	698 x 392 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 144Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	2 x v1.2
HDCP	2,2

AUDIO

Lautsprecher	2.5W x 2
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode	Yes
Flimmerfrei	Yes
Balulichtfilter	Yes
Sync	FreeSync

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5 / +10
Kensington Security Lock	Yes
Gehäusefarbe	Black
Farbe der Frontblende	Black
Ausführung (glänzend / matt)	Glossy

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	External - DC jack
Jahresverbrauch	52 KWh
Energieeffizienzklasse	A

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307	Yes
CE	Yes
RoHS	Yes
CU / EAC (RU)	Yes
EuP (EU)	Yes

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.5M
DisplayPort Kabel	1 x v1.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	713 x 489 x 218 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	713 x 419 x 79 mm
Abmessungen Karton	776 x 569 x 167 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5.9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5 Kg
Versandgewicht	8.9 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	CN
EAN Code	76690700246 1
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return