

24" Full DH-Monitor mit HDMI und VGA

ViewSonic®
See the difference™ 

VA2405-h




- HDMI- und VGA-Eingang
- EyeCare-Technologie zum Schutz Ihrer Augen
- Eco-Modus für reduzierten Energieverbrauch
- Adaptive Sync zur Eliminierung von Tearing und Ruckeln

Der ViewSonic VA2405-h ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Konnektivität für den Einsatz im (Home-)Office oder als Multimedia-Monitor. Der Bildschirm liefert eine starke Bild-Performance bei geringem Energieverbrauch und verfügt über sechs ViewMode-Voreinstellungen, die für eine optimierte Bilddarstellung bei verschiedenen Anwendungen sorgen. Mit der Adaptive Sync-Technologie ist er sogar für Gaming-Einsteiger geeignet. Die integrierte EyeCare-Technologie schont zudem Ihre Augen, auch bei langen Betrachtungszeiten. Dank VESA-Kompatibilität lässt sich er alterung lässt sich der VA2405-h flexibel installieren.

Komfortables Seherlebnis

Die FlickerFree-Technologie für flimmerfreie Bilder und ein effektiver Blaulichtfilter schonen Ihre Augen auch bei langen Betrachtungszeiten.

EyeCare-Technologie

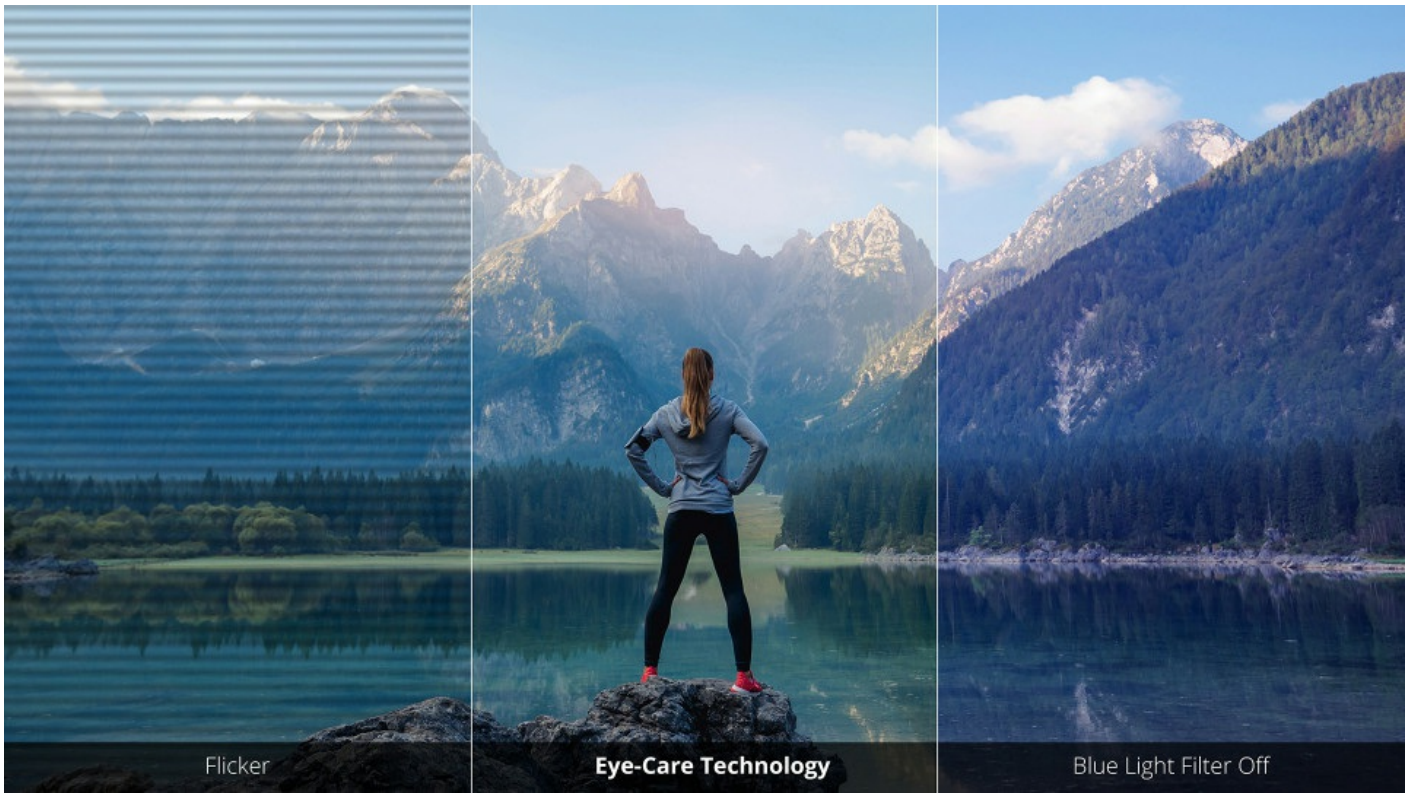

Niedriger Energieverbrauch

Der Eco-Modus reduziert den Energieverbrauch bei gleichzeitig starker Bildschirm-Performance.

Eco-Modus



Optimierte Bild-Voreinstellungen

Der exklusive ViewMode von ViewSonic bietet die Voreinstellungen für "Spiel", "Film", "Web", "Text" und "Mono". Diese verbessern die Gammakurve, Farbtemperatur, den Kontrast und die Helligkeit, um ein optimiertes Bild für die verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.


ViewMode: Spiel/Film/Film/Web/Text/Mono/Mac



Kein Tearing & Ruckel-Minimierung

Adaptive Sync vermeidet Tearing und reduziert Bildstottern effektiv.

Adaptive Synchronisierung 48 - 75Hz

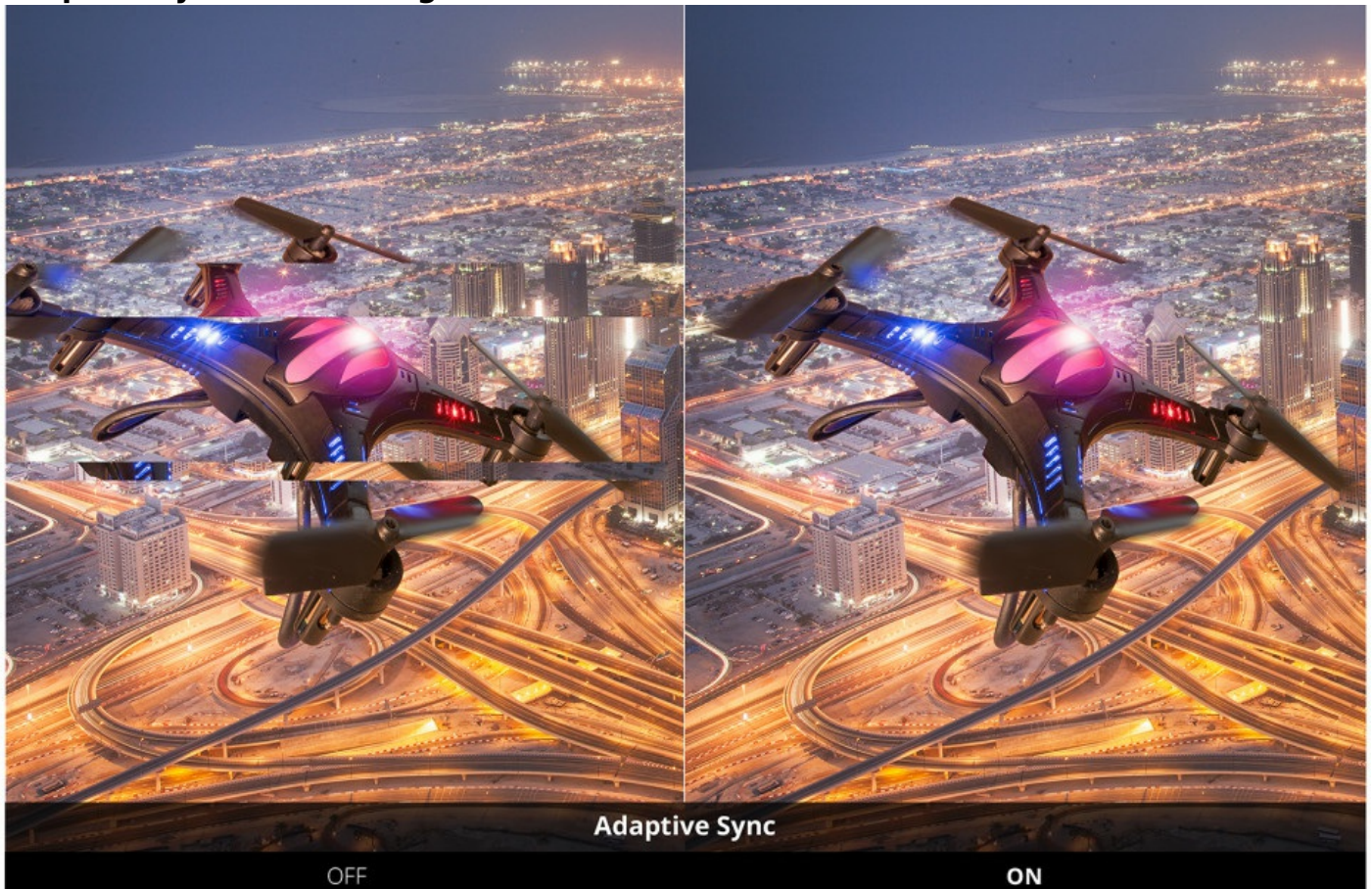

OFF

ON

Abmessungen & I/O-Anschlüsse



1. Menü-Bedienfeld
2. VESA-kompatibel
(Aufnahme 100x100mm)
3. AC IN
4. HDMI
5. VGA

Spezifikationen

Display	Bilddiagonale	24
	Anzeigefläche	59,94 cm / 23,6 Zoll
	Panel	VA Technologie
	Native Auflösung	1920 x 1080
	Bezeichnung Auflösung	Full-HD
	Kontrastverhältnis (nativ)	3.000:1 (typisch)
	Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
	Lichtquelle	LED
	Helligkeit	250 cd/m ² (typ)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio
	Farbtiefe	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	Seitenverhältnis	16:9
	Reaktionszeit (GtG)	4ms
	Betrachtungswinkel (H/V)	178° horizontal, 178° vertikal
	Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden (Min.)
	Hintergrundbeleuchtung	
	Krümmung	keine (plan)
	Aktualisierungsrate	75Hz
	Adaptive Sync	Ja
	Blaulichtfilter	Ja
	Flimmerfrei	Ja

	Farbraum	NTSC: 72% (typisch), sRGB: 104% (typisch)
	Pixelgröße	0,272 mm (H) x 0,272 mm (V)
	Oberflächenbehandlung	Entspiegelt, gehärtet (3H)
Kompatibilität	PC Auflösung (max)	1920x1080
	Mac® Auflösung (max)	1920x1080
	PC Betriebssystem	Windows 10 zertifiziert; macOS getestet
Anschlüsse	Mac® Auflösung (min)	1920x1080
	VGA in	1
	HDMI 1.4	1
	Power in	3-pin Mickey Mouse Buchse (IEC C6)
Audio	Interne Lautsprecher	keine
Energiebedarf	Eco-Modus (Erhalten)	14 Watt
	Eco-Modus (optimiert)	17 Watt
	Verbrauch (typisch)	20 Watt
	Verbrauch (max.)	21 Watt
	Spannungsversorgung	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Standby	0,3 Watt
	Netzteil	Intern
Sonstiges	Kensington Lock Slot	1
Steuerung	Physikalische Kontrollen	Key 1 (Favorit), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
	Bildschirm-Anzeige	Input Select, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Betriebsbedingungen	Temperatur	0°C bis 40°C
	Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20% bis 90%
Montage	VESA-Bohrungen	100 x 100 mm
Eingangssignal	Horizontalfrequenz	24 ~ 86KHz
	Vertikalfrequenz	48 ~ 75Hz
Video Input	Digital Sync	TMDS - HDMI (v1.4)
	Analog Sync	Separat - RGB Analog
	Neigung (vorwärts/rückwärts)	-3° / 20°
Gewicht (metrisch)	Gerät (Kg)	3.2
	Gerät ohne Standfuß (Kg)	2.8
	Versandgewicht (Kg)	4.5
Abmessungen (metrisch) (BxHxT)	Verpackung (mm)	610 x 400 x 140
	Gerät (mm)	548 x 406 x 177
	Gerät ohne Standfuß (mm)	548 x 324 x 41
Allgemein	Bestimmungen	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
	Verpackungsinhalt	VA2405-H x1, 3-pin Mickey Mouse Plug (IEC C5) x1, VGA Cable (Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
	Entsorgung	Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
	Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.