


Model No.DSD180 Akku-Trockenbausäge

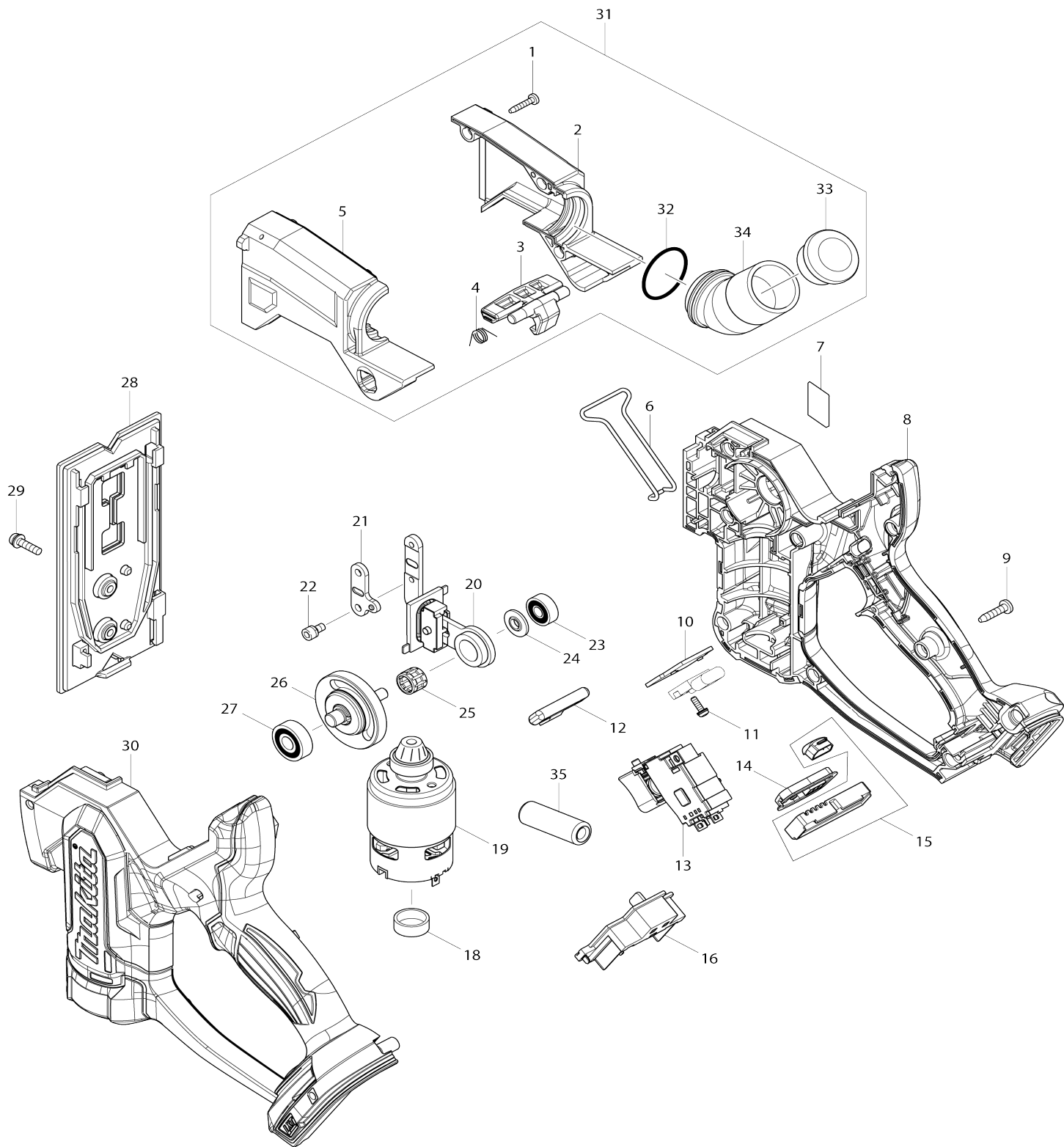

Model No.DSD180 Akku-Trockenbausäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	266130-9	Bindekopf-Blechschraube 3X16		3			
002	183C66-4	Staubfänger Set		1			
D10		INC. 5					
003	456628-6	Einhängebügel		1			
004-1	231661-7	Torsionsfeder 9		1			
005	183C66-4	Staubfänger Set		1			
D10		INC. 2					
006	326680-7	Schutzbügel		1			
007	852N21-0	Typenschild DSD180		1			
008	183E41-2	Gehäusesatz		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
C20	263005-3	Gummistift 6		2			
D10		INC. 30					
009	266326-2	Bindekopf-Blechschraube 4X18		9			
010	689098-6	Strahlende platte		1			
011	911013-5	Flachkopfschraube M3X10 WR		1			
012	456625-2	Verriegelungsknopf		1			
013	650762-6	Schalter		1			
014	140963-9	Schalterplatte komplett		1			
015	620509-2	Led-baustein		1			
016	644808-8	Klemme		1			
018	421940-3	Kappe		1			
019	629193-0	Gleichstrommotor		1			
020	143694-9	Schieber komplett		1			
C10	256305-8	Kopfschulterstift 4		1			
C20	257391-2	Ring 4		1			
C30	310686-5	Schieberplatte		1			
C40	310687-3	Schieberführung		1			
021	347010-9	Messerhalter		1			
022	922106-3	Innensechskantkopfschraube M 4X8 W		2			
023	211012-0	Kugellager 606ZZ		1			
024	326679-2	Schulterscheibe		1			
025	212077-5	Nadelkäfig 101310		1			
026	143690-7	Kurbelwelle komplett		1			
027	211032-4	Kugellager 608ZZ		1	*		
027-1	210223-4	Kugellager 608ZZ	O	1			
028	456623-6	Basis		1			
029	911128-8	Flachkopfschraube M4X16 WR		2			
030	183E41-2	Gehäusesatz		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
C20	263005-3	Gummistift 6		2			
D10		INC. 8					
031	123559-1	Staubfänger Baugruppe		1			
D10		INC. 1-3,4-1,5,32-34					
032	213412-0	O-Ring 29		1			
033	286268-4	Kappe 31		1			
034	451177-8	Absaugstutzen		1			

035	688165-4	Leitungsfilter		1			
A01	456624-4	Sockelabdeckung		1			
A02	456632-5	Messerschutz		1			
A03	783201-2	Sechskantschlüssel 3		1			
A04	B-49703	Trockenbausägebl Gipskart 2St		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 16/10/2023