


Model No.9404 Bandschleifer

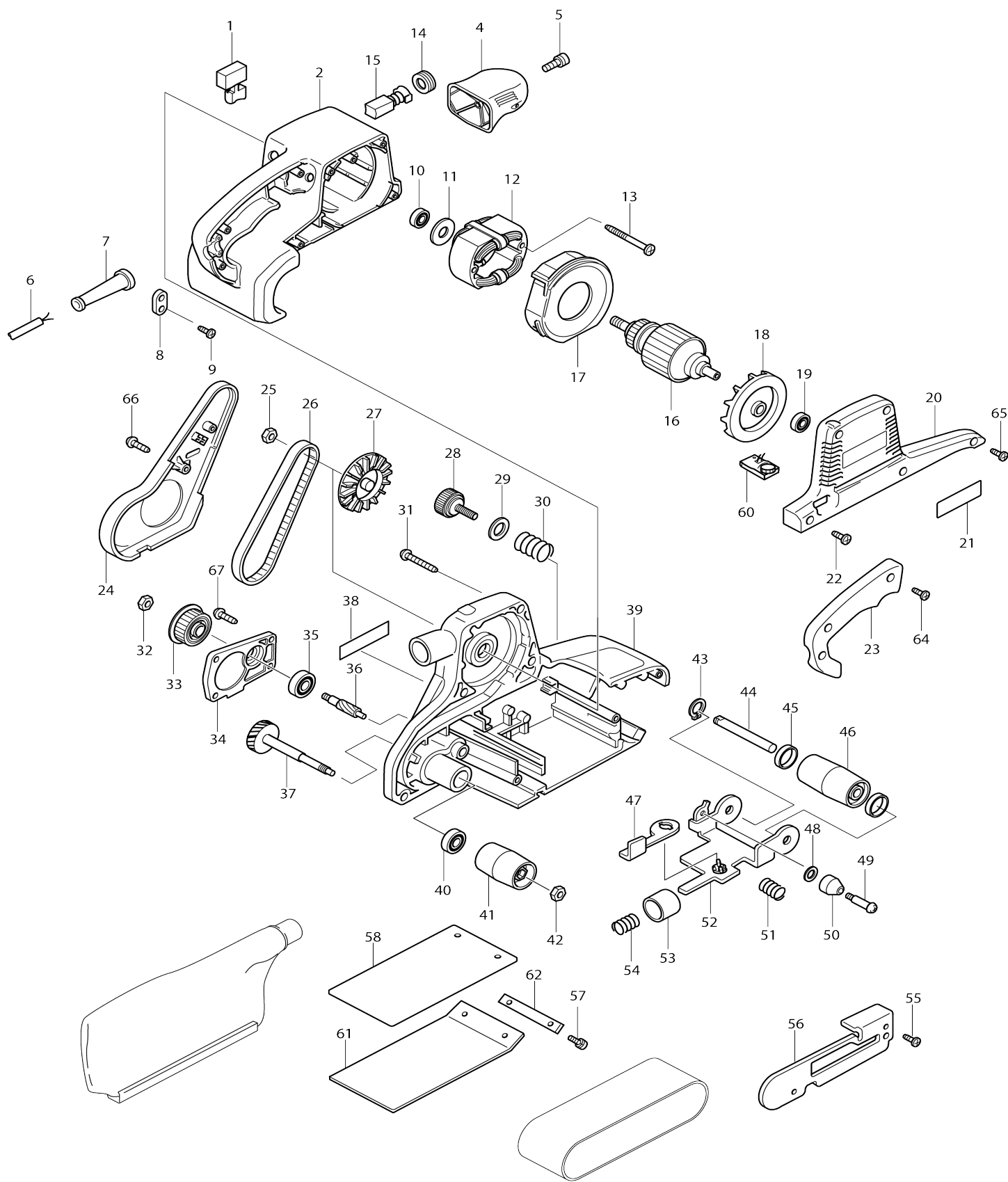

Model No.9404 Bandschleifer

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	651284-9	Schalter SGEL115CDY-6		1			
002	151743-8	Motorgehäuse komplett		1			
C10	643708-9	Bürstenhalter 5-11		2			
004	417049-7	Vorderer griff		1			
005	266173-1	Bindekopf-Blechschaube 5X30		1			
006D_	665890-4	Stromversorgungskabel 1.0-2-4. 0		1			
007B_	682540-6	Kabelschutz 9.3-90		1	*		
007B1	682505-8	Kabelschutz 10	O	1			
008A_	687052-4	Kabelklemme		1			
009	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		2			
010	211088-7	Kugellager 6000DDW		1			
011	681649-1	Isolierscheibe		1			
012A_	523404-4	Feldeinheit 230-240V		1			
C10	654020-2	Anschlussfeder 36L		2			
C20	654502-4	Nicht isolierter Spleiß		2	*		
C21	654501-6	Nicht isolierter Spleiß P-1.25	<	2	*		
013	266056-5	Bindekopf-Blechschaube 5X45		2			
014	643750-0	Halterkappe 7-11		2	*		
014-1	643515-0	Halterkappe 7-11	O	2	*		
014-2	643750-0	Halterkappe 7-11	O	2			
015	191963-2	Kohlebürsten		1	*		
015-1	194996-6	Kohlebürsten	O	1			
016A_	513339-7	Ankerbaugruppe 230-240V		1			
D10		INC. 10,11,18,19					
017	417050-2	Prallplatte		1			
018	240026-2	Ventilator 75		1			
019	210023-2	Kugellager 627DDW		1			
020	417048-9	Motorabdeckung		1			
021	819001-5	Firmenschild makita-logo		1			
022	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		4			
023	417051-0	Griffabdeckung		1			
024	417052-8	Riemenabdeckung		1			
025	252153-3	Sechskantmutter M6-10		1			
026	225084-9	Zahnriemen 6-330		1			
027	241663-5	Ventilator 76		1			
028	251815-0	Flügelschraube M6X25		1			
029	253707-9	Unterlegscheibe 16		1	*		
030	231225-7	Druckfeder 16		1	*		
030-1	232573-7	Druckfeder 16	S	1			
031	266050-7	Bindekopf-Blechschaube 4X30		5			
032	931402-8	Sechskantmutter M8		1			
033	222156-1	Riemenscheibe 9.5-46.0		1			
034	317273-1	Getriebeabdeckung		1			
035	211092-6	Kugellager 629DDW		1	*		
035-1	210078-7	Kugellager 629DDW	O	1	*		
035-2	211092-6	Kugellager 629DDW	O	1			
036	226520-8	Schrägstirnrad 10		1			

037	151755-1	Schrägstirnrad 39 komplett		1			
C10	226519-3	Schrägstirnrad 39		1			
038	852039-7	Typenschild 9404		1			
039	151748-8	Rahmen komplett		1			
C10	212043-2	Nadellager 810		1			
C20	214116-7	Flachlager 12		1	*		
C21	214101-0	Flachlager 12	<	1			
C30	344828-9	Platte		1			
040	211088-7	Kugellager 6000DDW		1			
041	162217-4	Antriebsrolle		1			
042	252154-1	Sechskantmutter M8-13		1			
043	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
044	323932-7	Spannrollenwelle		1			
045	253922-5	Tellerscheibe 12		2			
046	151754-3	Spannrolle komplett		1			
C10	214116-7	Flachlager 12		2			
C20	421044-1	Schwammplatte 42-47		1			
047	344823-9	Hebel		1			
048	267731-6	Tellerscheibe 4		1			
049	265059-6	Schulterschraube M4X21		1			
050	416417-1	Rolle		1			
051	233249-9	Druckfeder 7		1			
052	151745-4	Spannrollenarm komplett		1			
053	267746-3	Tellerscheibe 17		1			
054	233250-4	Druckfeder 12		1			
055	266034-5	Bindekopf-Blebschraube 4X16		2			
056	344822-1	Sicherheitsabdeckung		1			
057	911116-5	Flachkopfschraube M4X12 W		2	*		
057-1	911117-3	Flachkopfschraube M4X12	<	2			
058-1	193202-6	Korkgummiplattensatz		1			
060A_	631380-9	Controller		1			
061-1	193201-8	Karbonplattensatz		1			
062	344849-1	Druckleiste		1			
064	265995-6	Bindekopf-Blebschraube 4X18		3			
065	266034-5	Bindekopf-Blebschraube 4X16		1			
066	266034-5	Bindekopf-Blebschraube 4X16		1			
067	266034-5	Bindekopf-Blebschraube 4X16		4			
A01	122591-2	Staubsaugbaugruppe		1			
C10	410602-8	Befestigung		1			
A02	794135-4	Schleifband 100X610 (5 stk.)		1			
E01	654532-5	Lüsterklemme 1P		1			
E02	645105-5	Rauschunterdrücker		1			
F17-1	193055-3	Bandschleiferständersatz	<	1			
A03	821551-8	Stecker-Kunststoffgehäuse (typ 3)		1	*		
C10	453974-8	Verschluss		4	*		
A03-1	821551-8	Stecker-Kunststoffgehäuse (typ 3)	<	1			
C10	453974-8	Verschluss		4			
A04	837653-0	Tiefziehteil		1			
A05	800X26-4	Hinweisaufkleber 9404J		1			
A06	800X27-2	Kunststoffgehäuseaufkleber 940		2			

		4j					
--	--	----	--	--	--	--	--

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 13/08/2024