




Produktdetails

# OHYS2AJ

## OHYS2AJ Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage

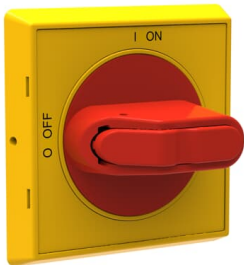

| Allgemeine Informationen                  |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                       | OHYS2AJ                                                                                                        |
| Bestellnummer                             | 1SCA105296R1001                                                                                                |
| EAN                                       | 6417019412269                                                                                                  |
| Beschreibung                              | OHYS2AJ Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage |
| Langbeschreibung                          | OHYS2AJ Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage |
| Produktkreislaufwirtschaft                |                                                                                                                |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                                                |
| REACH Erklärung                           | 1SCC011021D0201                                                                                                |
| RoHS Information                          | 1SCC011020D0201                                                                                                |
| Bestelldaten                              |                                                                                                                |
| Mindestbestellmenge                       | 10 Stück                                                                                                       |
| Zolltarifnummer                           | 85389099                                                                                                       |

Herkunftsland Litauen (LT)

**Hauptdokumente**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A1033                    |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SCC390064M0004                    |
| Mechanische Zeichnungen            | 1SCC390179F0001<br>1SCC390178F0001 |

**Abmessungen**

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 65 mm    |
| Höhe    | 65 mm    |
| Tiefe   | 48 mm    |
| Gewicht | 0.075 kg |

**Technische Daten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Grifffarbe    | rot / gelb    |
| Grifftyp      | Selektorgriff |
| Farbe         | rot/gelb      |
| Schutzart     | IP65          |
| Verschlussart | abschließbar  |

**Umgebungsbedingungen**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
|-------------|----------------------------------------------------|

**Zertifikate und Deklarationen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC390030D2704 |
| REACH Erklärung            | 1SCC011021D0201 |

**Verpackungsinformationen**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Menge                       | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 65 mm          |
| Länge                       | 65 mm          |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 48 mm          |
| Bruttogewicht               | 0.08 kg        |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| EAN Verpackungseinheit 1    | 6417019412269  |

**Klassifizierungen**

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | N/A                                   |
| ETIM 7                                     | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ETIM 8                             | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |
| ETIM 9                             | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |
| UNSPSC                             | 31162801                              |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 3038 >> Handles or knobs              |
| eClass                             | V11.1 : 27370414                      |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang          |
| E-Nummer (Finnland)                | 3661923                               |
| E-Nummer (Schweden)                | 3171317                               |

---

Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)  
Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OTDC (DC)

