

# HUAWEI FreeBuds Pro

NOISE CANCELLATION NEU DEFINIERT.

DATENBLATT



**Intelligent  
dynamische Active  
Noise Cancellation**





**Aufmerksamkeitsmodus**



**Duale  
Geräteverbindung**

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

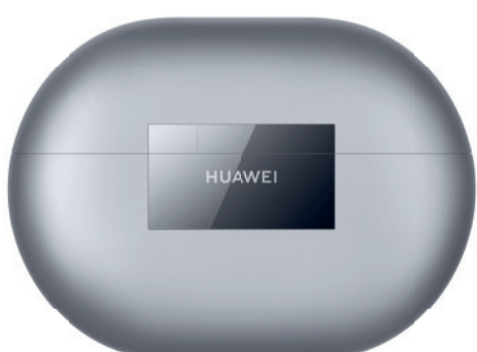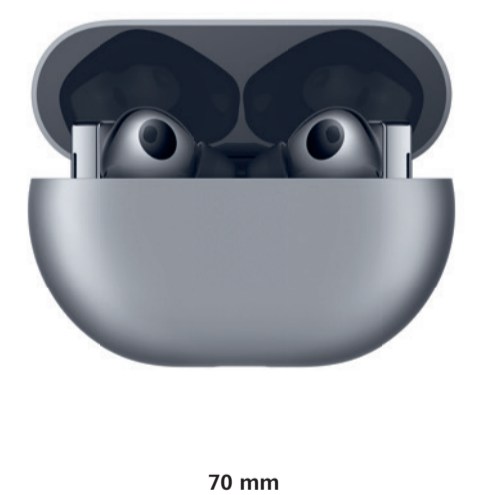

### SENSOREN

Knochensensor, der die Stimme erfasst

### AKKU

FreeBuds: 55 mAh (Minimum)  
Ladebox: 580 mAh (Minimum)  
Typ: Lithium Ionen Polymer

### VERBINDUNGEN

Bluetooth®: 5.2 (unterstütztes Bluetooth® Protokoll A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6)

### EFFEKTIVER FREQUENZBEREICH FÜR MUSIK WIEDERGABE

20 Hz bis 20000 Hz

### A2DP DECODIERUNG

AAC und SBC

### LAUTSPRECHER & MIKROFON

Einzelner dynamischer Treiber (11 mm Durchmesser),  
3-fach Mikrofone unterstützen die Noise Cancellation im Sprachmodus

### TEMPERATUR

FreeBuds  
Betriebstemperatur: 0° C bis 35° C  
Ladetemperatur: 0° C bis 50° C  
Lagertemperatur: -20° C bis +45° C

Ladebox  
Betriebstemperatur: 0° C bis 35° C  
Ladetemperatur: 0° C bis 55° C  
Lagertemperatur: -20° C bis +45° C

### FARBEN

Ceramic White, Carbon Black, Silver Frost

### ZERTIFIZIERUNGEN

FreeBuds: Bluetooth® Zertifikate SRRC und BQB  
Ladebox: CE- und FCC-Sicherheitszertifikate

### UMWELTSCHUTZANFORDERUNGEN

Entspricht den RoHS-Richtlinien und dem halogenfreien Umweltschutz

### GEWICHT

Einzelner FreeBud: ca. 6,1 g  
Ladebox: ca. 60 g (ohne FreeBuds)

## UMFANG

- 1 Paar FreeBuds Pro
- Ladebox
- Ohrstöpsel: 3 Paare (in L, M und S Größen)
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitsinformation
- Garantiekarte
- USB-C Ladekabel

## LOGISTIK-INFO

### PRODUKT

HUAWEI FreeBuds Pro Ceramic White  
HUAWEI FreeBuds Pro Carbon Black  
HUAWEI FreeBuds Pro Silver Frost

MermaidTWS  
MermaidTWS  
MermaidTWS

### ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG

55033464 6941487202133  
55033465 6941487202140  
55033466 6941487202157

Größe:  
100 x 100 x 43,5 mm  
Gewicht: 219,6 g