

# Maßstäbe aus Kunststoff

## 9901/9902

Kunststoffgliedermaßstab „LONGLIFE“, gelb aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gelenke rasten im rechten Winkel ein, geprägte Teilung (EG III) mit roten Dezimalzahlen. Auf Rückseite gegenläufige Zusatzprägung für komfortables Ablesen bei ungünstigen Arbeitsbedingungen (2 m), 10 Stück VE.




	2 m gelb	Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10	1 m gelb	Gliederhöhe 13 mm, Gliederzahl 10
Artikel-Nr.	936 9902 00		935 9901 00	
Preis in Euro				

## 936 9902-EL

Der Kunststoffgliedermaßstab speziell für Elektriker. Lange Lebensdauer durch glasfaserverstärktem Polyamid. Chemikalienbeständig. Messgenauigkeit nach EG III, mit integrierter Einziehhilfe für die Kabelverlegung mit Dosenabstandsmarkierung. Typgeprüft für Arbeiten unter 1.000 V Spannung. 2 m Länge, 10 Stück VE. Lieferung auf SB Verpackung pro Maßstab




	2 m orange	Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10
Artikel-Nr.	936 9902-EL	
Preis in Euro		

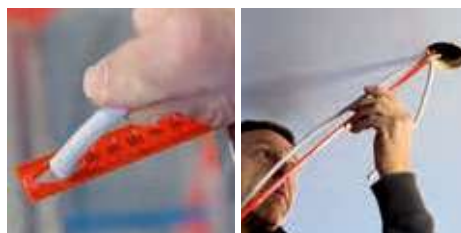

## 1041/1042

Weißer Kunststoffgliedermaßstab mit schwarzem Teilungsbild (EG III), durchgenietete Gelenkfedern aus Metall (1 m/2 m), 10 Stück VE.

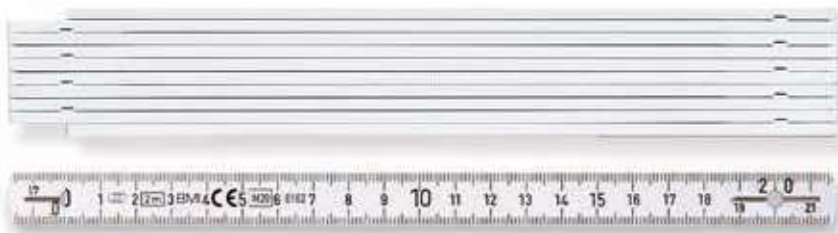

	2 m weiß	Gliederhöhe 16 mm, Gliederzahl 10	1 m weiß	Gliederhöhe 13 mm, Gliederzahl 10
Artikel-Nr.	943 1042 00		941 1041 00	
Preis in Euro				