

Wipptaster-Einsatz 1-polig, 2 Schließer

Funktionen im Überblick

- Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
- Nennspannung: 250 V~
- Ausgänge: 2 Schließer
- Nennstrom: 10 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2020 US-205
Bestell-Nr:	2CKA001413A0491
EAN:	4011395045701
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	01
Preis:	16,50 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)


Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)

Maßbild

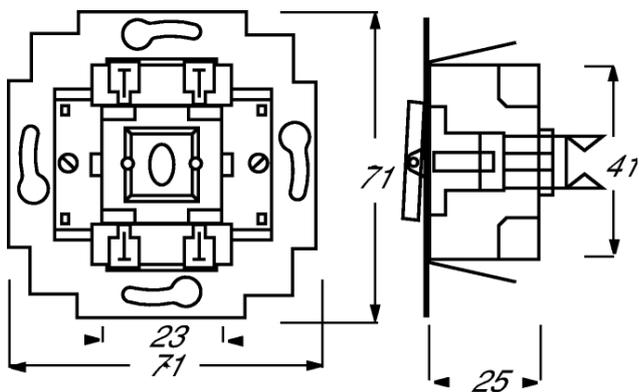

Anschlussbild

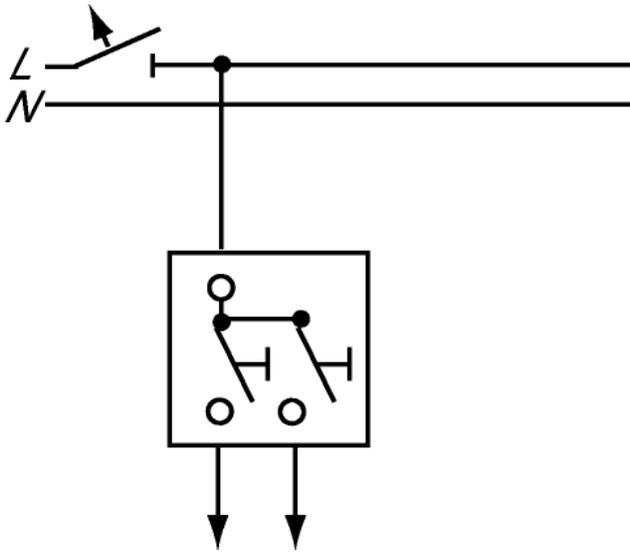

Doppeltaster, -205