



Einhell

CLASSIC

Zug-Kapp-Gehrungssäge

TC-SM 2534/1 Dual

Art.-Nr.: 4300395

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825644890

Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 Dual ist bestens ausgestattet für viele Arbeiten. Das hochwertige HM-Sägeblatt mit 48 Zähnen arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar. Alle Winkelskalen sind dabei gut ablesbar. Der netzbetriebene Schnitlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm und der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägemehlabfuhr ungemein.


Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 340 mm
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt mit 48 Zähnen
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Staubfangtrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Sägemehlabfuhr



Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	2100 W
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Max. Leistung (S6 S6%)	2350 W 25 %
- Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø250 x Ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45 ° - +45 °
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47 ° - +47 °
- Schnittleistung 90° x 90°	340 x 75 mm
- Schnittleistung 90° x 45°	240 x 75 mm
- Schnittleistung 45° x 90°	340 x 42 mm
- Schnittleistung 45° x 45°	240 x 42 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm

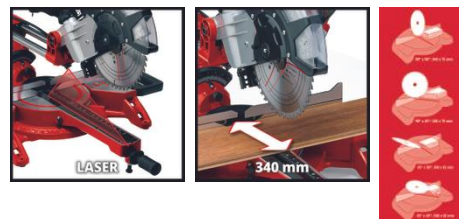

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	14.3
- Bruttogewicht (kg)	18.2
- Maße Einzelverpackung	795 x 575 x 433 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18.2 kg
- Maße Exportkarton	795 x 575 x 433 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	140 290 345



Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



MSS 1608
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310614
EAN-Code: 4006825660050
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z24
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589341
EAN-Code: 4009315893419
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589351
EAN-Code: 4009315893518
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x1,8 Z42
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589352
EAN-Code: 4009315893525
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589305
EAN-Code: 4009315893051
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589306
EAN-Code: 4009315893068
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589552
EAN-Code: 4009315895529
Einhell Accessory