

Einleitung

Beachten Sie bitte die Hinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung.

- In der Anleitung finden Sie detaillierte Anleitungen, Support- und Konformitätsinformationen.
- Die Anleitung finden Sie im Internet auf http://www.odys.de/web/personal-computer_de.html.
- Nutzen Sie zum Aufrufen die direkte Verknüpfung unter „Einstellungen – PC und Geräte – PC-Info“.
- Folgen Sie dem Installationsassistenten zur einfachen Einrichtung des Geräts.

Wichtig! Beachten Sie bitte, dass Sie ein Benutzerkonto bei Microsoft erstellen und Ihr System später aktivieren müssen, um das Gerät uneingeschränkt verwenden zu können.

Um Konflikte mit anderen Systemen zu vermeiden, empfehlen wir ein neues Konto anzulegen.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter www.live.com zurücksetzen lassen.

Schließen Sie nicht benötigte Apps, um die Batterielaufzeit des Geräts zu verlängern wie rechts beschrieben und schalten Sie das Gerät ganz aus, wenn Sie es gerade nicht verwenden.

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie für etwa 5 Sekunden **Ein/Aus**. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorgangs ab.

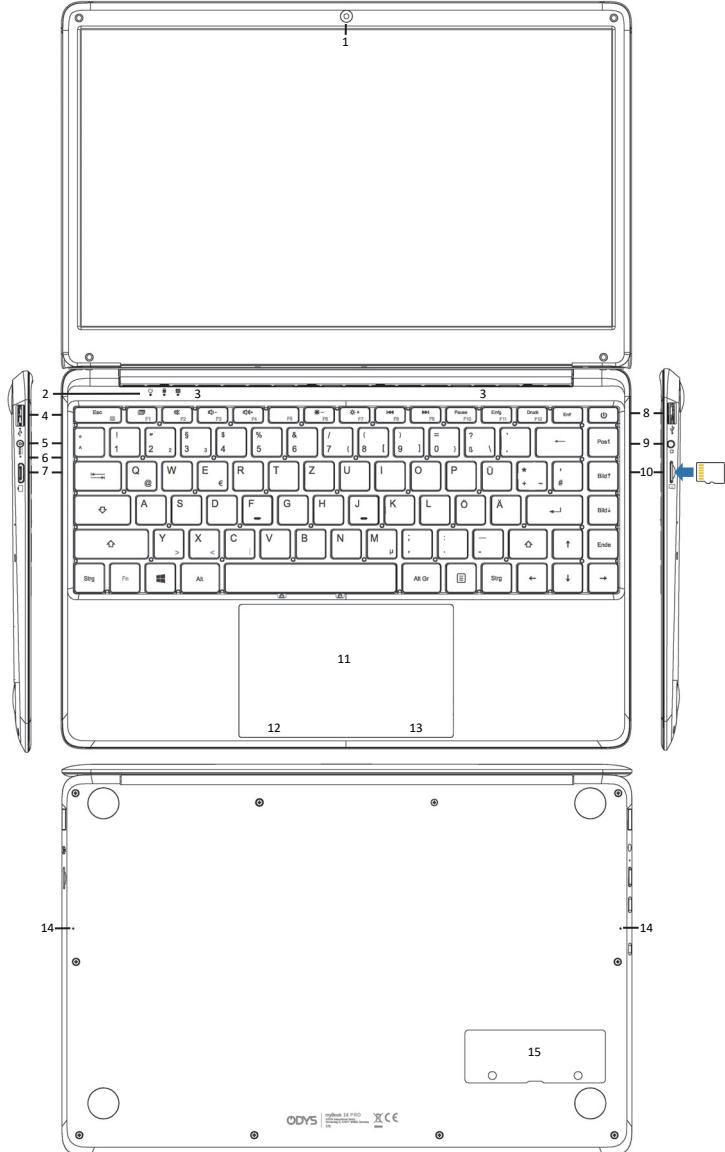
Zum Ausschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis die Ausschalt-Option angezeigt wird. Ziehen Sie das Bild nach unten, um das Gerät herunter zu fahren.

Tipp: Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird.

Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.

Display ein- und ausschalten

- Drücken Sie **[Ein/Aus]**, um das Display auszuschalten oder klappen Sie das Gerät zu.
- Drücken Sie erneut **[Ein/Aus]**, um das Display wieder einzuschalten.

Erste Schritte

1. **Frontkamera** Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos.
2. **Statusanzeigen** Gerät An/Aus, Caps Lock, Touchpad gesperrt
3. **Lautsprecher**
4. **USB 3.0 Anschluss** Zum Anschluss von USB Speichern und USB Geräten.
5. **Stromversorgung** Zur Stromversorgung und zum Laden der internen wieder aufladbaren Batterie.
6. **Anzeige für den Ladestatus** Leuchtet rot wenn der Akku geladen wird und geht aus wenn vollgeladen.
7. **Mini HDMI** Zum Anschluss eines externen Monitors.
8. **USB 3.0 Anschluss** Zum Anschluss von USB Speichern und USB Geräten.
9. **Kopfhöreranschluss** Tonausgang für Kopfhörer.
Hinweis: Der eingebaute Lautsprecher wird automatisch beim Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.
10. **Micro SD** Zum Einschub einer Micro SD Karte.
 - Drücken Sie die Karten in den Schacht, bis diese einrastet.
 - Drücken Sie die Karte zum Entfernen zunächst leicht an.**Hinweis:** Die Kontakte der Karte müssen nach oben zeigen.
11. **Touchpad**
12. **Linke Maustaste**
13. **Rechte Maustaste**
14. **Mikrofone**
15. **Speicher-Erweiterung** Zur Erweiterung des SSD Speichers (in den Bauformen 2242 / 2280 mit Key B oder B+M und SATA Schnittstelle).

Akku laden

Das Gerät wird über einen integrierten Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich.

Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität.

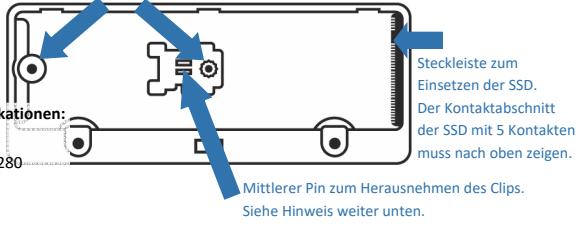
Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät mit dem beiliegenden Ladegerät über die Ladebuchse des Geräts und an eine Steckdose an. Eine volle Ladung kann bis zu ca. 5 Stunden dauern.

Bitte beachten Sie:

- a. Wir empfehlen zum Laden Ihres Geräts ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät zu verwenden.
- b. Das Gerät ist auch während des Ladevorgangs betriebsbereit.
- c. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.
- d. Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.
- e. Falls der Akku des Geräts komplett entleert ist, bitte das Gerät 5-10 min an einer Stromquelle anschließen. Danach kann dieser sofort wieder in Betrieb genommen werden.
- f. Im Einzelfall kann auch nach längeren Laden das Gerät nicht eingeschaltet werden. Bitte führen Sie in diesem Falle einen Reset durch.

Speicher einsetzen

Schraube zur Befestigung der SSD.



M.2 Slot an der Unterseite vom Winbook für die Erweiterung eines SSD Speichers (in den Variationen 2242 oder 2280 mit Key B oder B+M und SATA Schnittstelle). Setzen Sie den Speicher im M.2 Slot in korrekter Ausrichtung ein.

Speicher und Slot können beschädigt werden, wenn der Speicher nicht korrekt eingesetzt wird.

Wichtig!

Bitte beachten Sie, dass eine neue SSD gegebenenfalls nicht formatiert ist.

Diese muss erst über die Windows-Computerverwaltung partitioniert und formatiert werden. Andernfalls wird der Speicher nicht angezeigt. Geben Sie zum Öffnen einfach „Partition“ in das Cortana Suchfeld unten links ein und öffnen Sie dann in der Ergebnisliste die „Festplattenpartition erstellen und formatieren“.

Beachten Sie bitte die genaue Beschreibung in der ausführlichen Anleitung.

Wird die SSD hier nicht angezeigt, ist sie ggf. nicht richtig oder falsch herum eingesteckt

Hinweis:

Um eine SSD mit Größe 2280 einzubauen entfernen Sie bitte zunächst den Schwarzen Clip zur Befestigung einer SSD mit Baugröße 2242. Heben Sie dazu den mittleren Pin am besten mit einer Pinzette etwas an und schieben Sie den Clip dann nach links. Entnehmen Sie den Clip und bewahren sie ihn für eine Spätere Verwendung gut auf.

Support

Auf unsere Website finden Sie die neusten Informationen über weitere Produkte unseres Unternehmens, über unser Unternehmen und die gültigen Garantiebedingungen. Letztere finden Sie unter Service - Downloads.

Axdia International GmbH
Formerweg 9
D-47872 Wüllich

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100

Support-Hotline(9:00 – 14:30 Uhr): +49 (0)2154 / 8826-101
E-Mail: support@odys.de

Hinweis

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte direkt an unseren Kundendienst über die E-Mail Adresse: support@odys.de

Um Ihr Anliegen schnell zu bearbeiten bitten wir Sie um die folgenden Informationen bereitzuhalten:

- Bezeichnung des Produktes
- Kaufdatum
- Problembeschreibung

**Entsorgung**

Entsorgen Sie dieses nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie ein defektes Gerät bei Ihrem Händler oder einer Sammelstelle für eine umweltgerechte Entsorgung ab.

Konformität

Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf: https://www.odys.de/web/downloads_de.html



Startbildschirm

Nach dem Systemstart erscheint der Windows Desktop.

Hinweis zur Windows Version

Das Gerät wird mit Windows 10 mit aktiviertem S-Modus ausgeliefert.

Windows 10 im S Modus ist eine Version von Windows 10, die für Sicherheit und Leistung optimiert ist und eine vertraute Windows-Umgebung bietet. Zur Erhöhung der Sicherheit sind nur Apps aus dem Microsoft Store zulässig, und Microsoft Edge ist für sicheres Browse erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [Windows 10 im S Modus](#).

Windows 10 im S Modus funktioniert nur mit Apps aus dem Microsoft Store innerhalb von Windows und Zubehör, das mit Windows 10 im S Modus kompatibel ist. Es ist möglich, einmalig aus dem S Modus zu wechseln. Weitere Informationen erhalten Sie unter [windows.com/SmodeFAQ](#).

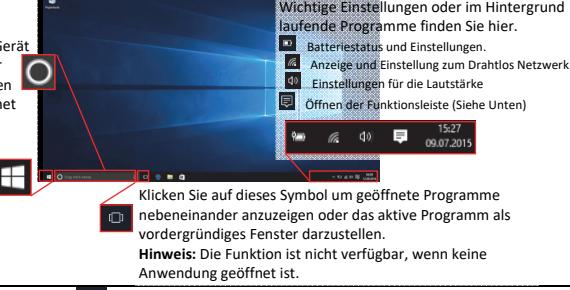
Wenn Sie den S Modus ausschalten, können Sie nicht wieder in den S Modus zurück.

Elemente in der Taskleiste**Suchen(Cortana)**

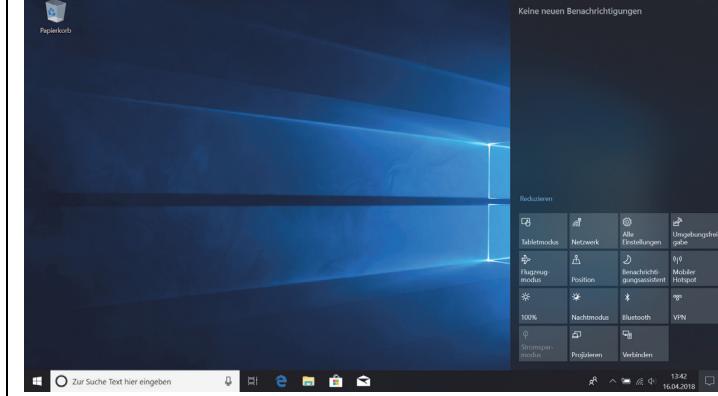
Das Suchfeld bietet die Möglichkeit auf Ihrem Gerät nach Einstellungen oder installierten Programmen oder Begriffen im Internet zu suchen.

Windows-Taste

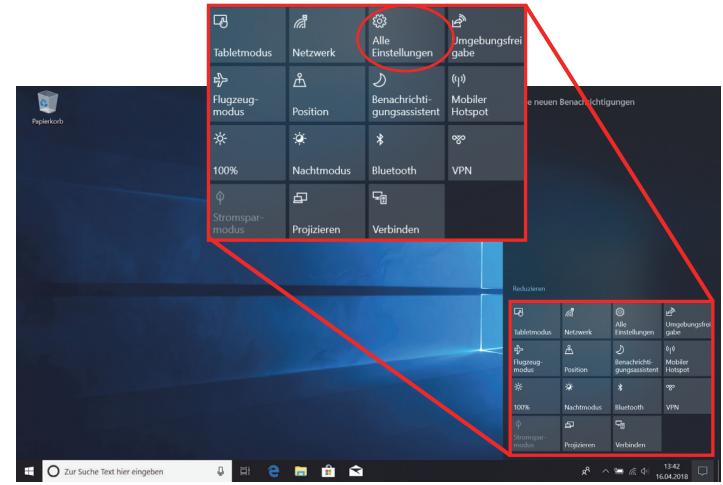
Zur Rückkehr auf den Startbildschirm.

**Funktionsleiste öffnen**

Klicken Sie auf das Symbol um die Funktionsleiste zu öffnen. Dort finden Sie einige wichtige Informationen und Einstellungen. Alternativ kann das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zum Öffnen verwendet werden.

**Elemente der Funktionsleiste**

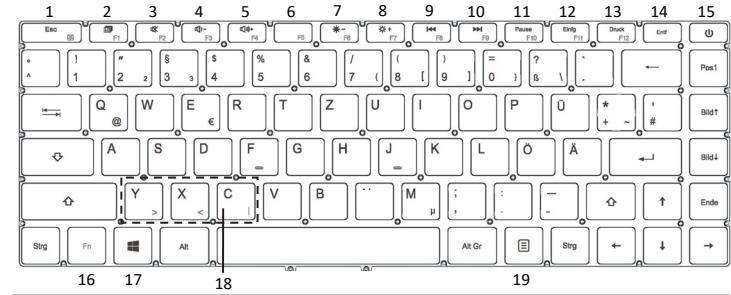
| | | | |
|--|--|--|--|
| | Wechseln zwischen Tabletmodus mit Kachelansicht und PC Modus mit Desktop. | | Einstellen der Bildschirmhelligkeit. |
| | Aktivieren und Deaktivieren der WLAN-Funktion. | | Einstellungen von Helligkeit und Farbe für nächtliches arbeiten. |
| | Zugang zu den Systemeinstellungen. | | Aktivieren und Deaktivieren der Bluetooth-Funktion. |
| | Ermöglicht das Senden und Empfangen von Inhalten mit anderen Benutzern in der Umgebung mithilfe von Bluetooth oder WLAN. | | Einrichten und Aktivieren einer VPN-Verbindung. |
| | Aktivieren des Flugzeugmodus. Achtung! Hierdurch werden alle Drahtlosverbindungen getrennt. | | Aktivieren oder deaktivieren des Energiesparmodus. |
| | Positionsbestimmung ein oder ausschalten. | | Zur Verbindung mit einem zweiten Bildschirm. |
| | Wählen Sie die Benachrichtigungen, dies Sie sehen und hören möchten. | | Bluetooth-Verbindung mit anderen Geräten herstellen. |
| | Internetverbindung für andere Geräte freigeben. | | |

Internetverbindung herstellen

- Klicken Sie auf das Symbol um die Funktionsleiste zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Symbol zum Öffnen aller Einstellungen und wählen Sie dann „Netzwerk und Internet“.
- Klicken Sie auf das WLAN-Netzwerk und dann auf „Verbinden“. Ihr Gerät versucht nun, eine Verbindung mit diesem Netzwerk aufzubauen. Ist die Verbindung erfolgreich, so wird die Meldung „Verbunden“ unter der Einstellung angezeigt.

Hinweis

Sollten Sie zwischenzeitlich keine Internetverbindung mehr haben, prüfen Sie bitte erneut an dieser Stelle ob Sie hier mit einem verfügbaren WLAN Netzwerk als „Verbunden“ angezeigt werden und verbinden Sie sich gegebenenfalls neu.

Tastatur verwenden**Hinweis:**

Beim Zuklappen des Bildschirms wird dieser gleichzeitig gesperrt.

Warnung:

Der maximal mögliche Winkel zwischen Tastatur und Bildschirm beträgt 120 Grad. Versuchen Sie nicht das Gerät weiter zu öffnen, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.

Tastaturelemente

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass einige Tasten mehrfach belegt sind!
Wichtige Tastenkombinationen finden Sie in der Tabelle weiter unten.

| | | | |
|------|--|------|--|
| (1) | ESC Fn+Esc: Touchpad sperren/entsperren | (12) | Einfügen +Fn: F11 |
| (2) | Bildschirmmodus (wenn ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist) +Fn: F1 | (13) | Druck +Fn: F12 |
| (3) | Ton aus / an (Mute) +Fn: F2 | (14) | Entfernen |
| (4) | Lautstärke verringern +Fn: F3 | (15) | Ein/Aus Taste |
| (5) | Lautstärke erhöhen +Fn: F4 | (16) | Fn Funktionstaste |
| (6) | +Fn: F5 | (17) | Windows-Taste |
| (7) | Bildhelligkeit verringern +Fn: F6 | | Fn Funktionen: Fn + y zur Eingabe von < Fn + x zur Eingabe von < Fn + c zur Eingabe von |
| (8) | Bildhelligkeit erhöhen Browser öffnen +Fn: F7 | (18) | Kontextmenü öffnen |
| (9) | Übergang zum vorhergehenden Titel +Fn: F8 | | |
| (10) | Übergang zum nächsten Titel +Fn: F9 | | |
| (11) | Pause +Fn: F10 | | |