

PARAPROJECT®

Case i16

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Flex2Connect



Bezeichnung	PARAPROJECT Case i16 Charge&Sync, inkl. USB-A auf Lightning® / LED-Kabel, weiß
Artikelnummer	208.600-17001
GTIN / EAN	4006793002159
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitsweset
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 16x USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 1x Anwenderhandbuch
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - ABS-Kunststoff / PMMA - Aluminium - Con-Pearl®
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	16250 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel mit div. Fächern und Taschen - Korpus: Sync und Ladeinheit, 16 Staufächer für iPads, Staufach für Master Laptop und Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und oder Apple TV - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - programmierbarer, interner Ladetimer - Temperatursensor (Überhitzungsschutz)
Kompatible Geräte	alle iPads ab der Generation 4 , alle iPad Mini
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	iOS
Kabeltypen für Geräte	USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A


PARAPROJECT®

Case i16

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Flex2Connect

Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B-Buchse für die Sync-Funktion - Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point - Optional HDMI-Buchse Innen: - 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect -Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5) und 1 x Euro-8-Buchse (AUX 1) -Y- Adapter, C14-Stecker auf 1 x Euroflach-Buchse und 1 x Euro-8-Buchse (AUX 2)
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	28 x 220 x 310 mm
Maße zusätzliche Fächer	25 mm x 300 mm x 320 mm
Farbe	weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

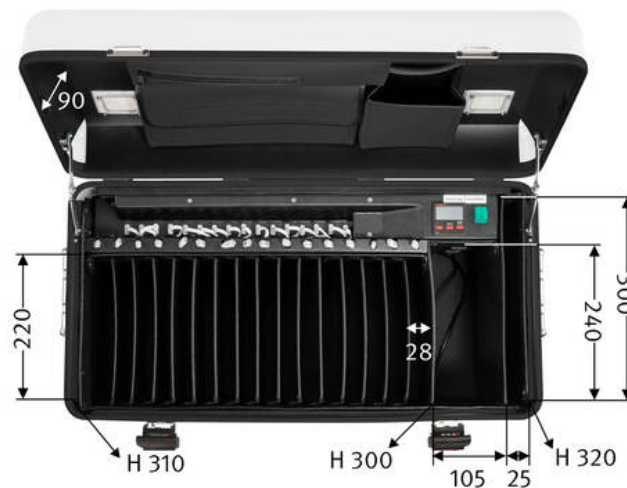

- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe , USB-B-Buchse für die Sync-Funktion , Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point , Optional HDMI-Buchse



- Sync- und Ladeinheit (Switch On /Off) , programmierbarer, interner Ladetimer