


PARAPROJECT® CASE i20

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

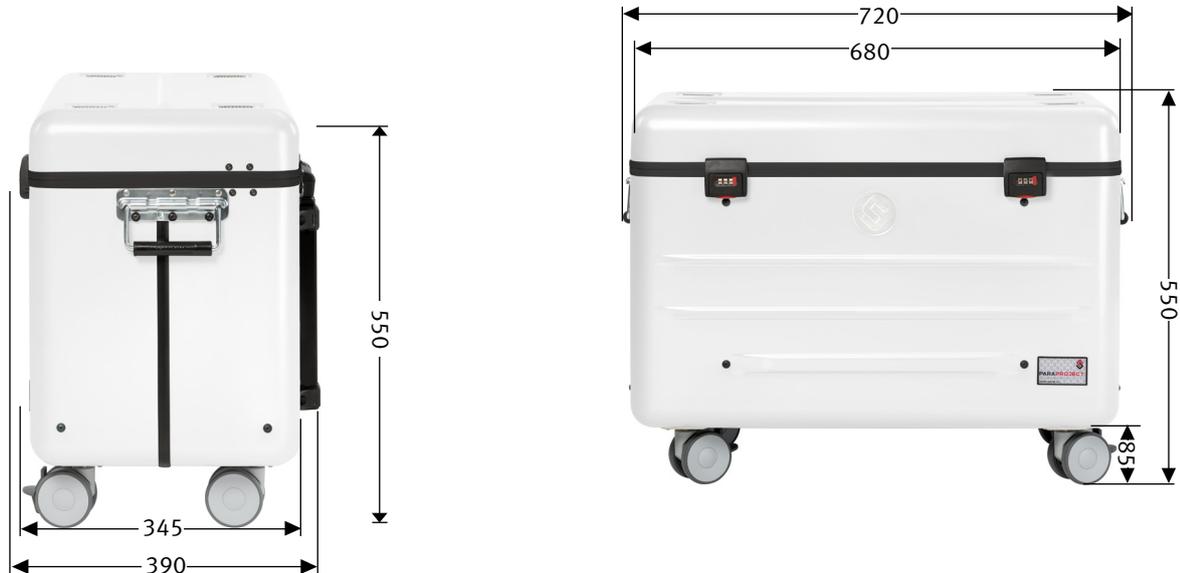

Abmessungen außen in mm

Bezeichnung	PARAPROJECT® CASE i20 für Tablets; weiß
Bestellnummer	EU Version: 208.620-170
GTIN / EAN	4006793002197
Einsatzgebiet	Bildung und Gesundheitswesen
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 2x MC10-Multi-Charger - 20x Distanzstreifen aus Schaumstoff
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus UV-beständigem ABS-PMMA Kunststoff mit 3 mm Wandstärke in der Farbe weiß - umlaufender Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus - Einschubfächer aus „Con-Pearl®“ -Material - Der Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff versehen
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x kugelgelagerte Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) - Teleskopauszug, 4-fach - beidseitige Tragegriffe
Außenmaße	Breite 720 x Tiefe 390 x Höhe 550 mm
Eigengewicht	14,45 kg
Transportgewicht	16,95 kg
Transportabmessung	Breite 760 x Tiefe 420 x Höhe 570 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1860 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	EU

PARAPROJECT® CASE i20

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	- Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen und Aufnahmemöglichkeit für Access Point - Korpus: Ladeinheit (2x MC10-Multi-Charger), 20 Staufächer für iPad/Tablets - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation
Kompatible Geräte	Alle Tablets
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Win10
Netzteil	2x MC10-Multi-Charger für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
optionales Zubehör	- USB-Daten- und Ladekabel für alle Typen - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlschloss
Anschlüsse	- Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Innen: je 10x USB-A-Buchse von 2x Multi-Charger
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50 / 60 Hz
Maße Tablet Fächer	Breite 20 x Tiefe 255 x Höhe 295 mm
Maße Netzteil Staufach	Breite 85 x Tiefe 310 x Höhe 355 mm



20x Einschubfächer für Tablets



zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe



2x MC10-Multi-Charger für gesamte Stromversorgung der Geräte

Abmessungen innen in mm