



Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8- LEDtube-Lampen

WT050C 2xTLED L1500

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II - - - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt - 5 J vandal-geprüft - Weiß

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
CE-Zeichen	ja
Material	Polycarbonate
Winkel	-
Zubehörfarbe	Weiß

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz

Mechanische Kenndaten	
Gesamte Länge	1580 mm
Gesamte Breite	95 mm
Gesamte Höhe	84 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	84 x 95 x 1580 mm (3.3 x 3.7 x 62.2 in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]

Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871016336605099
Bestell-Produktname	WT050C 2xTLED L1500
EAN/UPC - Produkt	8710163366050
Bestellcode	36605099
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
Material-Nr. (12NC)	911401807681
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	1,190 kg



Abmessungsskizzen

WT050C L1500 2 Tube

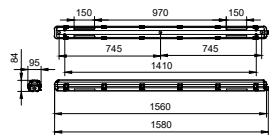

Ledinaire Waterproof Tube Housing

