



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU

830 Warmweiß – elektronisches Betriebsgerät, schaltbar – Weiß

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Optisches Material	Polycarbonat
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Befestigungsmaterial	Stahl
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°	Ausführung optische Abdeckung	Matt
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock	Gesamte Länge	175 mm
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Gesamte Breite	175 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	39 mm
		Farbe	Weiß
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	39 x 175 x 175 mm (1.5 x 6.9 x 6.9 in)
Elektrische Kenndaten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Leistungsfaktor (min.)	0.75	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]
Dimmen			
Dimmbar	Nein		

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

Initialkennwerte (IEC konform)

Initiale Leuchtenlichtausbeute	86,00 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Anfängliche Farbsättigung	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Systemleistung	11 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

 
Mittlere Nutzlebensdauer L75	50000 h
------------------------------	---------

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode	871869967947700
Bestell-Produktname	DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU
EAN/UPC - Produkt	8718699679477
Bestellcode	67947700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	929002220832
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0,210 kg




Abmessungsskizzen

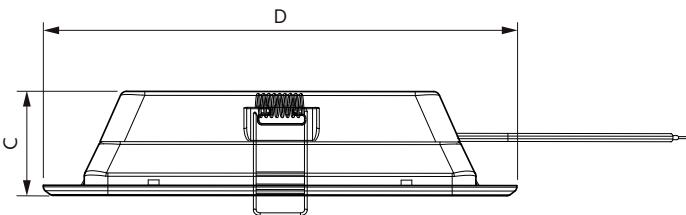

Product	C	D
DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

DN065B LED10 830 12W 220-240V L150 EU ND

Photometrische Daten

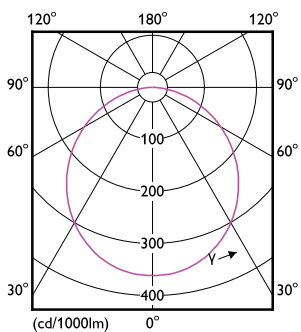

DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

