



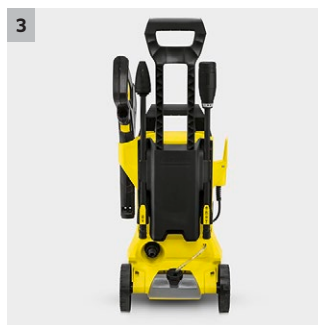

K 3 Power Control Home T5

K 3 Power Control-Hochdruckreiniger mit G 120 Q Power Control-Pistole. Mit Anwendungsberater via App, der praktische Tipps für ein effizienteres Reinigungserlebnis liefert. Inkl. Home Kit.

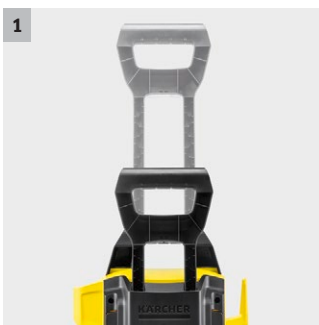

1 Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstaung.

2 Saubere Tanklösung

- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

3 Halterungen für Zubehör, Hochdruckpistole und Kabel

- Großzügiger Haken zur ordentlichen Verstaung des Schlauchs und Kabels am Gerät.



K 3 Power Control Home T5

- Power Control Pistole mit Druckstufenanzeige
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Reinigungsmitteltank

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.676-106.0	
EAN-Code	4054278823614	
Druck	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge	l/h	max. 380
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Anschlussleistung	kW	1,6
Stromart	V	230 - 240

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 120 Q Power Control	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	7
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmiteleinsetz über	Tank	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
Flächenreiniger	T 5	
Reinigungsmittel	Patio & Deck, 0,5 l	
RM Tank abnehmbar	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

K 3 POWER CONTROL HOME T5

1.676-106.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	1	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
Bürsten									
WB 150 Powerbürste	3	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste	4	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	5	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	6	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	7	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Strahlrohre									
Spritzschutz	8	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	9	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	10	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	11	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	12	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL HOME T5

1.676-106.0



		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	25	2.643-144.0							Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes										
Sand-/Nassstrahlset	26	2.638-792.0							Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	27	2.640-733.0							Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	28	4.730-059.0							Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	29	2.640-729.0							Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL HOME T5

1.676-106.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.