

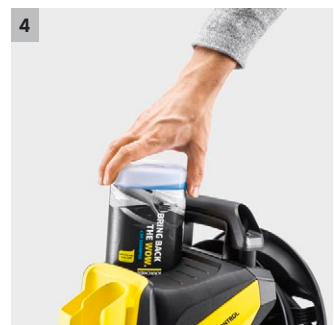


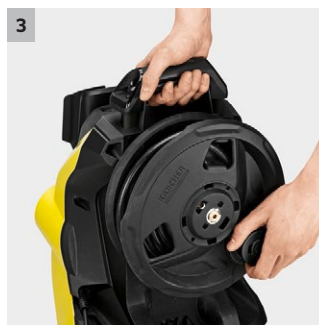

## K 4 Premium Power Control

K 4 Premium Power Control-Hochdruckreiniger mit G 160 Q Power Control-Pistole, Strahlrohren und Schlauchtrommel. Kann durch den Anwendungsberater der Home & Garden App unterstützt werden.

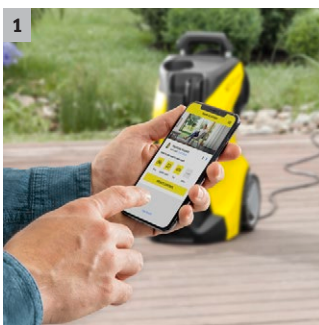

### 1 Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.

### 2 Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

- Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe.
- Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.

### 3 Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.

### 4 Plug ,n' Clean - das Kärcher Reinigungsmittelsystem

- Innovative Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen.
- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.



## K 4 Premium Power Control

- Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor.

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.324-130.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278618159	
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 130 / 2 - max. 13
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	max. 420
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	11,98
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	414 × 306 × 588
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Ausstattung

<b>Hochdruckpistole</b>	G 160 Q Power Control	<b>Wassergekühlter Motor</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	■	<b>Soft Bag</b>	■
<b>Dreckfräser</b>	■		
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	8	
<b>Geräteseitiges Quick Connect</b>	■		
<b>Reinigungsmittelersatz über</b>	Plug 'n' Clean-System		
<b>Wasseransaugung</b>	■		
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■		
<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■		
<b>Hochdruckschlauch-Aufwicklung</b>	■		
<b>Teleskopgriff</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohre</b>									
VP 145 Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	1	2.642-725.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 145 Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	2	2.642-728.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spritzschutz	3	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	6	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr	7	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>									
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	8	2.644-074.0						Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	<input type="checkbox"/>
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
<b>Bürsten</b>									
WB 150 Powerbürste	11	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste	12	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	13	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	14	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	15	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b>									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	16	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	17	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	18	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schaumdüse</b>									
FJ 6 Schaumdüse	21	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>									
SH 5 Saugschlauch	23	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	24	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	25	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	26	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	27	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL

## 1.324-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.