




K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control: Hochdruckreiniger mit Bluetooth, Anwendungsberater-App, Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr, Schlauchtrommel.

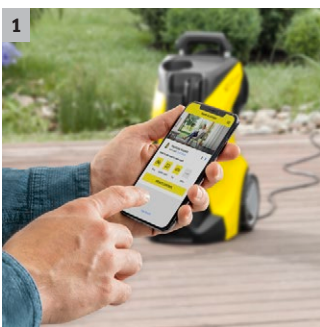

1

1 Bluetoothverbindung zur Home & Garden App


- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.



2

2 Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz


- Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit.
- Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.

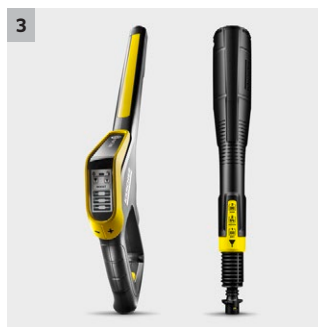

3

3 Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.

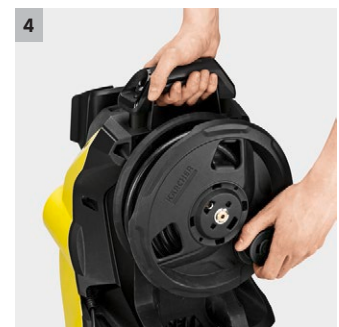

4

4 Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.



K 7 Premium Smart Control

- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.317-230.0	
EAN-Code	4054278605135	
Druck	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Fördermenge	l/h	max. 600
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 60
Anschlussleistung	kW	3
Gewicht ohne Zubehör	kg	18,06
Abmessungen (L x B x H)	mm	459 x 330 x 666
Stromart	V / Hz	230 / 50

Ausstattung

Vario Power Jet	-	Wassergekühlter Motor	■
Multi Jet 3-in-1	■	bluetoothfähig	■
Dreckfräser	-		
HD-Schlauch	m	10	
Geräteseitiges Quick Connect	■		
Reinigungsmittelersatz über	Plug 'n' Clean-System		
Wasseransaugung	■		
Integrierter Wasserfilter	■		
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■		
Hochdruckschlauch-Aufwicklung	■		
Teleskopgriff	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Strahlrohre								
MJ 180 3-in-1 Multi Jet Full Control für K 7 FC Plus und K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0					Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017) mit G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spritzschutz	2	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	5	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr	6	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger								
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	7	2.644-074.0					Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	<input type="checkbox"/>
T 5 Flächenreiniger T-Racer	8	2.644-084.0					Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	9	2.644-123.0					Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
Bürsten								
WB 150 Powerbürste	10	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste	11	2.644-060.0					Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	12	2.644-129.0					Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 60 Weiche Waschbürste	13	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	14	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	15	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	16	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	17	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	18	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	19	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Schaumdüse									
FJ 6 Schaumdüse	20	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	21	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes									
SH 5 Saugschlauch	22	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	23	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	24	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	25	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	26	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL

1.317-230.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.