

KERN SFB 60K-2XLM



Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65, auch mit XL-Plattform oder Eichzulassung
[M]



Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO CH UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-229
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	555 x 940 x 220 mm
Bruttogewicht:	18,040 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	15,260 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	266 x 165 x 96 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 137 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	500 x 560 x 590 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	20 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	60 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	20 g
Tarierbereich:	-60 kg
Wägebereich [Max]:	60 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	20 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	400 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
------------------------------------------------	----

KERN SFB 60K-2XLM




Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65, auch mit XL-Plattform oder Eichzulassung
[M]

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD

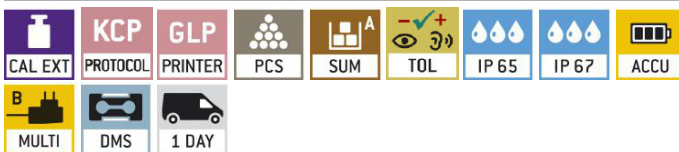

OPTION



FACTORY

