



SFK 30 S


Sicherheits-Federkorbstecker

Ø 4mm Sicherheit

1.000 V CAT II

32 A

- gerade, mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

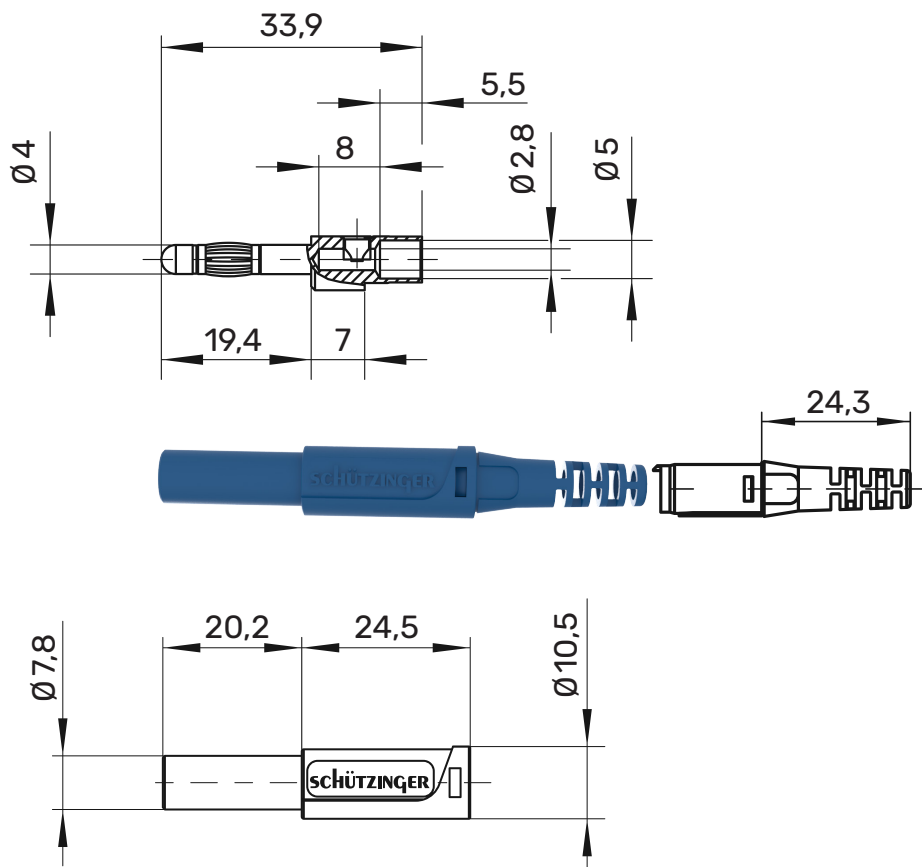

MA 27



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SFK 30 S Ni Au /OK ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)

Technische Daten

Anschluss	schrauben bis 2,5 mm ²
Griffhülsen für Leitung	bis Ø 4 mm
für Leitungsquerschnitt	bis 2,5 mm ²
für Leitungsdurchmesser	bis 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SFK 30 S

Ni

Au

	SW	Schwarz	Black	99014833	99015634
	RT	Rot	Red	99014834	99015635
	BL	Blau	Blue	99014835	99015636
	GE	Gelb	Yellow	99014836	99015637
	GN	Grün	Green	99014837	99015638
	GR	Grau	Grey	99015629	99015639
	BR	Braun	Brown	99015630	99015640
	WS	Wei	White	99015631	99015641
	VI	Violett	Purple	99015633	99015643
	GNGE	Grüngelb	green-yellow	99015632	99015642