


ITS-LX 3831

Beschreibung

Bistabiler linearmagnet in Rahmenbauweise. Durch die zwei Lagen in denen er stromlos verharren kann ist er ideal für Verriegelungen die keine feste Stromquelle haben.

Hub: 20 mm

Haltekraft: 10 N

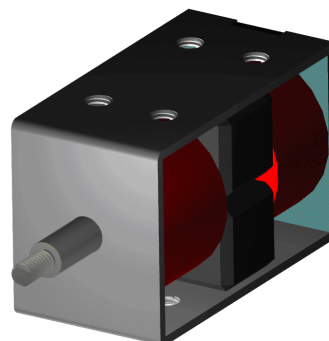

Spulendaten

Relative ED (%)	10	–	–	–
-----------------	----	---	---	---

Max. Leistung (Watt)	150	–	–	–
----------------------	-----	---	---	---

Max. ED (Sek.)	30	–	–	–
----------------	----	---	---	---

Magnetausführungen

Spannung:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

