

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 06. Aug 2020 13:57  
Seite 1


# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT StarLICHT

## Technische Details

Artikel-Nr. **404044**  
Warengruppe: **LED/Panel-Leuchten/Strom**  
Bezeichnung **tint LED-Panel Frameless, white+color, 60x30**

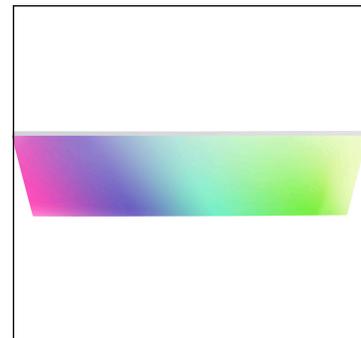

## Technik

<b>Produktdaten</b>		Breite [mm]	<b>595</b>	Marke	<b>Müller-Licht</b>
Länge [mm]	<b>295</b>	Höhe [mm]	<b>59</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		EEK	<b>B</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>	[W]	<b>14,38</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,54</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>	Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,5</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>24,00</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>24,00</b>	Stromart	<b>AC</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
		Nom. Stromstärke [mA]	<b>195</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>24</b>
<b>Lichttechnische Daten</b>		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>50</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>1400</b>	Kelvin [K]	<b>6500</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>1400</b>	tint white+color (1800-6500K+RGB)			
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>120</b>	Lichtfarbe			
		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	<b>90</b>		
<b>Umwelteigenschaften</b>					
<b>Info auf DB</b>					
<b>Leuchtendaten</b>		Schutzart	<b>II</b>		
<b>Batteriedetails</b>		enthalten	<b>ja</b>	Typ	<b>AAA</b>
Marke	<b>Panasonic</b>	Anzahl	<b>2</b>	Typengruppe	<b>Primär</b>
Verwendung	<b>Fernbedienung</b>	Batterie		Spannung [V]	<b>1,50</b>
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Stück	<b>1</b>	Barcode1	<b>4018412673183</b>
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>2</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	Barcode1	<b>4018412673206</b>		
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Stück	<b>4</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>2600,00</b>	Barcode1	<b>4018412673190</b>		
<b>Hinweise</b>					
Komponentenliste	<b>tint Panel Aris, white+color; tint-Fernbedienung inkl. AAA-Batterie (2x); Wandhalterung für Fernbedienung; Montagematerial (4 Schrauben + 4 Dübel); Bedienungsanleitung</b>				