
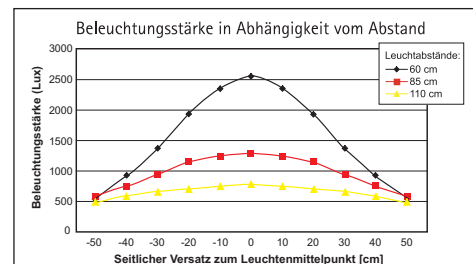
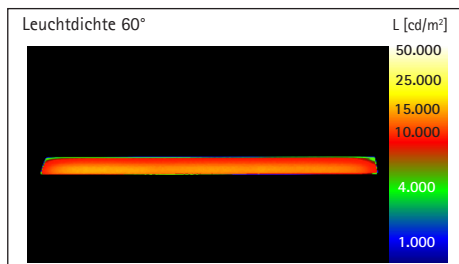
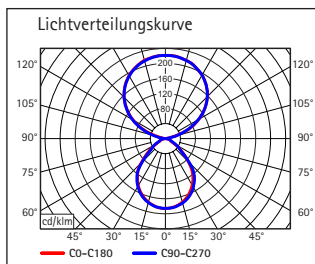
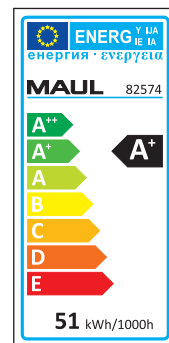


LED-Standleuchte MAULjet

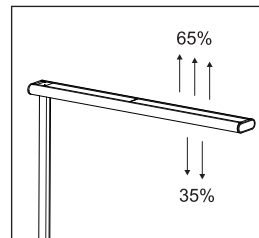

- Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %
- Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, Effizienzklasse A+
- Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 51 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 51 kWh/1000h
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- 1520 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben (920 Lux bei 110 cm)
- 1280 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten (780 Lux bei 110 cm)

- Lichtstrom 4650 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium
- Höhe 195 cm
- Leuchtenkopf geschlossen, ca. 95 x 9,8 x 3,7 cm
- Schalter am Leuchtenkopf
- Stabiler Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern, 50 x 22,5 x 7 cm
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Kompakte und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat.
- Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik wird die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjet garantiert.
- Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden:
- Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
- Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
- Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 74	02 weiß	4002390081092	94052099	1,8 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 32,0 x 12,0	9,312
825 74	95 silber	4002390075565	94052099	1,8 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 32,0 x 12,0	9,312