
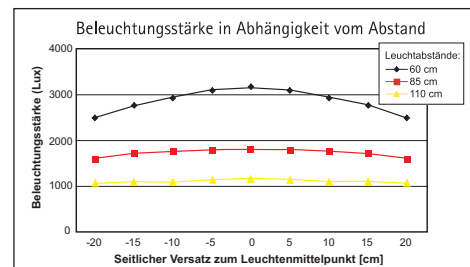
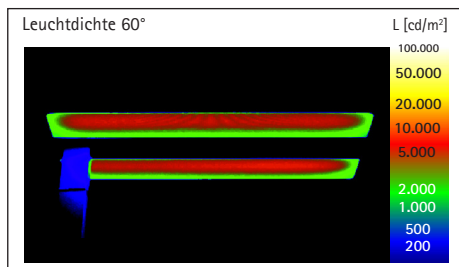
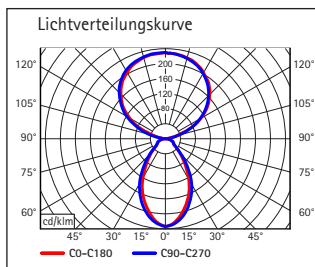
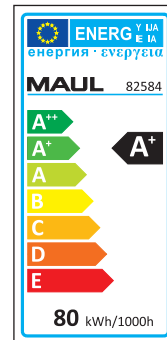


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar

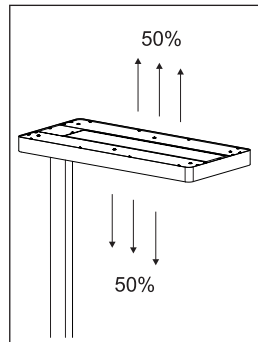

- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
- 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
- Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik
- Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse "A+"
- GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- 1800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1160 Lux bei 110 cm
- 1800 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1160 Lux bei 110 cm
- Lichtstrom 7100 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,3 cm

- Leuchtenkopf geschlossen, ca. 28 x 61 cm
- Bequeme Bedienung: Drehknopf an Säule
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Optimal: Kombination dieser Allgemeinbeleuchtung z. B. mit einer Schreibtischleuchte
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede Leuchte und jede Lampe muss intensive Tests bestehen, um in das MAUL Programm aufgenommen zu werden.
- Das hauseigene Entwicklungsteam mit optischem, elektronischem und mechanischem Schwerpunkt sowie unser Know How in Fertigungstechnik garantieren die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjava!, dimmbar.
- Routinemäßig müssen Prototypen vielfältige Tests bestehen, im Haus und bei diversen Testhäusern oder Instituten. Beispielsweise werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte ca. 196 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ca. 120 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 84	02 weiß	4002390081108	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08
825 84	95 silber	4002390075060	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08